



φ20mmの回転ドライブカウンターシンク

1/8"~3/4" (19.05mm)までのパイプ内径を
自由に面取り!

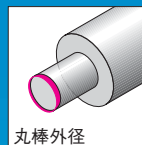

NG1107 ¥4,180 (NG1000ハンドル付)

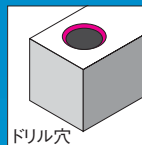

φ20mm回転ドライブ
カウンターシンクのみ
BC2201 ¥3,240

新発売!

COUNTERSINKS



回転ドライブ外径面取り NG1700 (IBRD4000) ¥2,800

丸棒、パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的
で手軽な工具。使用範囲：4~18mm。
EX18はほとんどすべての被削材に有効です。
▶NG-1ハンドル、EX18外径・回転ドライブ
カウンターシンク刃付。



回転ドライブカウンターシンク NG1200 (IBRD1040) ¥3,400

手作業で面取りするには最も早く、手軽な方法です。
カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな
面取りができます。
▶NG-1ハンドル、RD10.4回転ドライブ
カウンターシンク刃付。



ブレード名称	型番	形状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格
RD3.2	BC3210		0 - 3	90°	39	10	¥11,700
	BC3201						6
RD6.3	BC6301		1 - 6.3	90°	10	1	¥2,480
RD8.3	BC8301		1 - 8.3	90°	12	1	¥2,530
RD10.4	BC1041		1 - 10.4	90°	15	1	¥2,580
new RD10.4TiN	BC1044		1 - 10.4	90°	15	1	¥4,860
RD16.5	BC1651		1 - 16.5	90°	34	1	¥3,120
new RD20.0	BC2201		1 - 20	90°	42	1	¥3,240
C12	BC1211		1 - 12	90°	25	1	¥3,230
C20	BC2011		3 - 20	90°	28	1	¥4,050
new C20TiN	BC2012		3 - 20	90°	28	1	¥7,460
C30	BC3011		3 - 30	90°	58	1	¥6,460
EX18	EX2001		4 - 18	90°	16	1	¥2,400
EX28	EX3001		8 - 28	90°	40	1	¥4,300