



塩ビ・プラスチックパイプの外径面取り用



ノガ・スパイダーバー 新発売!

スパイダーバーをパイプ外周に当て、電気ドリルで回転させるだけで、自動的にパイプ外径にフィットするので、容易にパイプ外周の面取りができます。ステンレス鋼製のブレード(PC1100)は交換可能で、PC2000、PC3000とも共通です。



型番	商品名	適用	サイズ mm	重量 g	価格
PC2000	スパイダーバー110	75~110mm (2 1/2~4") 用	120×110×75	444	¥14,300
PC3000	スパイダーバー160	110~160mm (4~6") 用	140×165×70	592	¥17,500
PC1100	スパイダーバー替刃	PC2000、PC3000共通	88×35×19.5	3.3	¥1,850

※ 適用パイプ: プラスチック樹脂、ポリエチレン (PP、PE、ABS 等)、塩化ビニール (UPVC、PVC、CPVC) など。

※ 電気ドリルのドリルモードで使用して下さい。(14V以上、低~中速までのご使用を推奨します。)

※ スパイダーバーのシャンクサイズ: 六角10mm (対辺: 9mm)



PC2000 (装填前の状態) PC2000 (収納時)
製造元: ノガ社 (イスラエル製)

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

外径ねじ山用 ネス



- グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミリ、左右ねじ共用)
- 2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ねじを正確に計測する必要がありませんので、持っていればいつでもすぐに使えます。

ネス 外径ねじ山修正工具

型番	名称	適用範囲	刃先角度	価格
NS6040	スレッドメイト	4~13mm (5/32~1/2")	60°	¥4,500
NS6000	ネスワンA	4~18mm (5/32~11/16")	60°	¥8,400
NS6001	ネスワン	6~19mm (1/4~3/4")	60°	¥8,400
NS5500	ネスワン55°	6~19mm (1/4~3/4")	55°	¥8,400
NS2000	ネスツー	17~38mm (1 1/16~1 1/2")	60°	¥12,300
NS2055	ネスツー55°	17~38mm (1 1/16~1 1/2")	55°	¥12,300
NS3000	ネススリー	35~152mm (1 3/8~6")	60°	¥34,800

2018年
1月~

New Price

New Price

New Price

New Price

New Price

New Price

内径ねじ山用 アイネス



アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。(アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。)



アイネス 内径ねじ山修正工具

型番	使用範囲	L	B	H	クロス 棒長さ	φd	φD	パイプねじ (呼び)	重量	価格
NS2100	8-11mm 5/16~7/16"	109	18	45	136	32	76	1/8~3/16"	154g	¥9,600
NS2200	12-16mm 1/2~5/8"	109	18	45	136	34	77	1/4~3/8"	168g	¥9,600
NS2300	16-20mm 11/16~13/16"	111	21	53	146	40	90	3/8~1/2"	248g	¥10,300
NS2400	22-32mm 7/8~1 1/4"	136	27	64	161	53	108	1/2~7/8"	454g	¥13,800
NS2500	32-54mm 1 1/4~2 1/8"	163	38	81	192	69	123	7/8~1 3/4"	950g	¥23,900
NS2600	32-68mm 1 1/4~2 5/8"	163	50	92	192	41	70	7/8~2 1/4"	1100g	¥34,200
NS2701	69-81mm 2 3/4~3 3/16"	163	50	103	192	48	76	2 3/8~2 3/4"	1420g	¥43,800
NS2801	82-95mm 3 1/4~3 3/4"	163	50	118	192	54	82	2 3/4~3 1/4"	1460g	¥50,200
NS2901	96-108mm 3 3/4~4 1/4"	163	50	132	192	61	88	3 1/2~3 3/4"	1500g	¥55,800

ネス1・2・3フルセット

NS1300 *New Price* 2018年1月~
¥64,000
(外径4~152mm用)




セット内容

NS6000、NS2000、NS3000各1ヶ、
NS2010、NS0030、NS0050(替刃)各1セット、
TC1000(内径ねじクリーナー)、キャリアケース付

アイネス22・23・24・25セット

NS1005 *New Price* 2018年1月~
¥71,000
(内径12~54mm用)

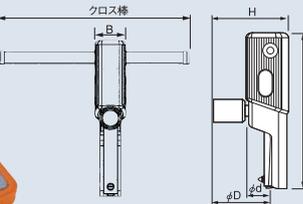

セット内容

NS2200、NS2300、NS2400、NS2500各1ヶ
NS0073、NS0072、NS0071、NS0070替刃各1ヶ、
キャリアケース付

ネス1A・2、アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025 *New Price* 2018年1月~
¥65,000
(外径4~38mm用)
(内径8~32mm用)



セット内容

NS6000 1ヶ、NS0010替刃 1セット、
NS2000 1ヶ、NS0030替刃 1セット、
NS2100、NS2200、NS2300、NS2400 各1ヶ、
NS0074、NS0073、NS0072、NS0071替刃 各1ヶ

※カタログ表示価格は、2018年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。



ノガ・ジャパン株式会社 '17-'18
(ノガ・ウォーターズ株式会社)

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1-8-5
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp