


ダイヤルノギス / ダイヤルノギス 超硬チップ付



DIAL CALIPERS / DIAL CALIPERS WITH CARBIDE TIPPED MEASURING FACE


バーニヤ目盛をダイヤル読みするため、視差が解消できます。

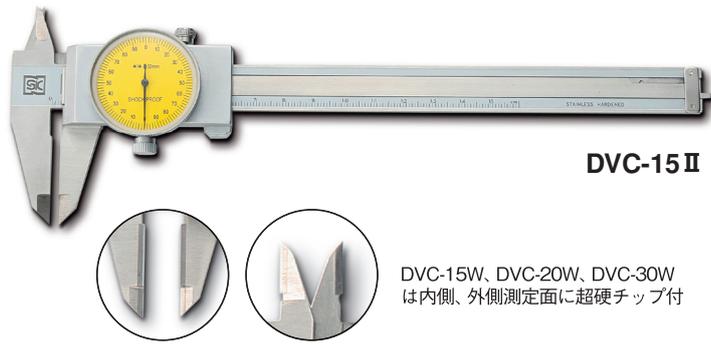

DVC-15 II

DVC-15W, DVC-20W, DVC-30W は内側、外側測定面に超硬チップ付

寸法図

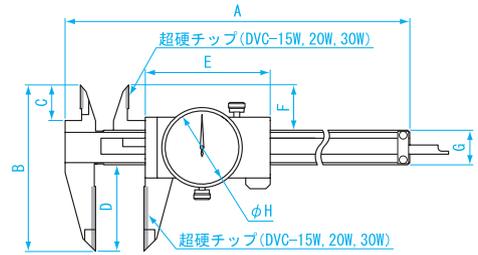

単位：mm

| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| DVC-15 II | 236 | 77 | 16 | 40 | 58 | 21 | 16 | 38 |
| DVC-20 II | 285 | 90 | 19 | 50 | 59 | 24 | 16 | 38 |
| DVC-30 II | 400 | 103 | 18 | 60 | 59 | 25 | 17 | 45 |
| DVC-15W | 236 | 77 | 16 | 40 | 58 | 21 | 16 | 38 |
| DVC-20W | 285 | 90 | 19 | 50 | 59 | 24 | 16 | 38 |
| DVC-30W | 400 | 103 | 18 | 60 | 59 | 25 | 17 | 45 |

- 用途** ● 外側・内側・段差・深さ測定
- 材質** ● ステンレス
- 特長** ● ノギスにダイヤルを組み込み、バーニヤ無しでダイヤル面上で測定値が直読できます。
● 超硬チップ付（内・外側測定面）で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。（DVC-15W ~ DVC-30W）
● シルバー仕上

| 商品コード | 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスパー (有無) | 指針 1回転 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|-----------|------------|------------|---------|------------|-------------|------|--------|---------------|
| 151351 | DVC-15 II | 150 | 0.02 | ± 0.03 | 有 | 2 | 200g | 10,400 | 037281 |
| 151352 | DVC-20 II | 200 | 0.02 | ± 0.03 | 有 | 2 | 240g | 13,400 | 037298 |
| 151353 | DVC-30 II | 300 | 0.02 | ± 0.04 | 有 | 2 | 360g | 19,800 | 037304 |
| 151361 | DVC-15W | 150 | 0.02 | ± 0.03 | 有 | 2 | 200g | 16,400 | 037250 |
| 151362 | DVC-20W | 200 | 0.02 | ± 0.03 | 有 | 2 | 240g | 24,200 | 037267 |
| 151363 | DVC-30W | 300 | 0.02 | ± 0.04 | 有 | 2 | 370g | 34,200 | 037274 |




プラスチックノギス快段目盛 軽快

PC VERNIER CALIPERS (KAIDAN SCALE)




気軽に使えるプラスチック製！読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛。

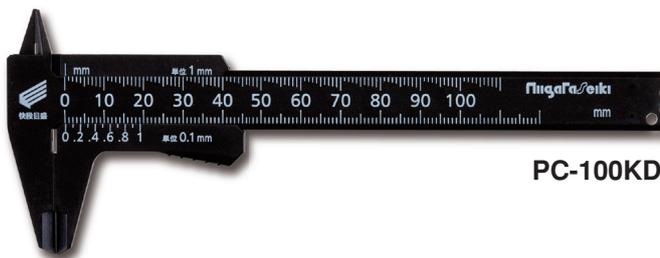

PC-100KD




1mm 読み階段状目盛
細かい数値が不要な時に。

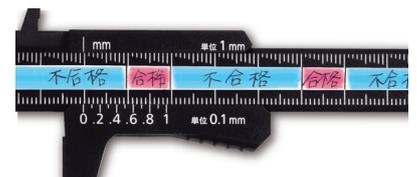

目盛部分にシールを貼ってカスタマイズ可能

寸法図

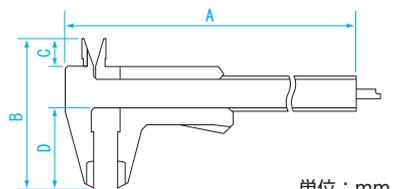

単位：mm

| 品番 | A | B | C | D |
|----------|-----|----|----|----|
| PC-70KD | 114 | 43 | 8 | 22 |
| PC-100KD | 166 | 63 | 12 | 34 |

- 用途** ● 外側・内側・段差・深さ測定
- 材質** ● ポリカーボネート
- 特長** ● 本尺は 1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
● 細かい数値が不要な時に便利な 1mm 読みバーニヤ付
● 用途に合わせて目盛をカスタマイズできる**白無地シール付**
● 収納・携帯に便利な、**マグネット&ストラップ穴付**



マグネット付

| 商品コード | 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスパー (有無) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|------------|----------|------------|------------|---------|------------|-----|--------|---------------|
| NEW 151375 | PC-70KD | 70 | 0.1・1 | ± 0.2 | 有 | 8g | 700 | 664753 |
| NEW 151376 | PC-100KD | 100 | 0.1・1 | ± 0.2 | 有 | 19g | 750 | 664760 |