


小形ダイヤルゲージ

DIAL GAUGES

高コストパフォーマンスモデル！



寸法図

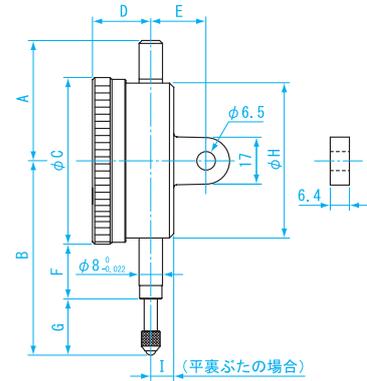

- 用途** • 多点測定や治具等の組み込みに
- 材質** • 本体：アルミ／スチール
- 特長**
 - 目量 0.01mm の小形ダイヤルゲージです。
 - リミット針を装着
 - 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
 - 軸受部に宝石軸受を使用しています。
 - 目盛板は白色
 - 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DI-0342	31	45	42	14	18	14	10	40	7
DI-0542	31	47	42	14	18	14	12	40	7

商品コード	品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	戻り誤差 (μm)	測定力 (N)	長針1回転 (mm)	1/10回転隣接誤差 (μm)	全測定範囲指示誤差 (μm)	繰返し精度 (μm)	質量 (平蓋装着時)	標準小売価格	JAN (4975846)
151509	DI-0342	0.01	0~3	±0-50	6	1.5以下	0.5	8	±14	5	100g	4,700	039889
151510	DI-0542	0.01	0~5	±0-50	6	1.5以下	0.5	9	±16	5	100g	4,300	038455

ダイヤルゲージ用鋼球付測定子



 
OPTIONAL ACCESSORIES



DI-CP

寸法図

単位：mm



- 用途** • ダイヤルゲージ用先端測定子
- 材質** • 先端：鋼球


適用表

測定子品番	適用ダイヤルゲージ		
DI-CP	DI-1058	DI-3058	DI-5058
	DI-8058	DI-10078	DI-0342
	DI-0542		
DI-CPK	・旧商品		
	DI-1220A	DI-1220AS	DI-1102A
DI-CPK	DI-1810A		
	DI-10 (2007年9月以降発売品)	DI-1060SC	DI-0560SC
	DI-0160SC	DI-10KD	

商品コード	品番	標準小売価格	JAN (4975846)
151500	DI-CP	800	039797
151675	DI-CPK	800	038431

ダイヤルゲージリミットマークシール

OPTIONAL ACCESSORIES

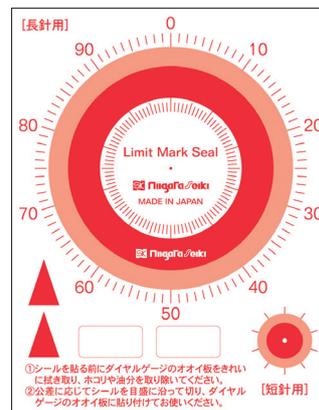

- 用途** • ダイヤルゲージの寸法検査でのOK/NG判定に。
- 材質** • ポビック透明 #100 Rt-H (強粘再剥離)
- 特長**
 - NGの範囲が視覚的にわかりやすくなるので、量産での検査工程に最適です。
 - メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール付
- 仕様**
 - 対象ダイヤルゲージ：オオイ板外径φ 52mm 以上
 - シール外径：長針用…φ 51.5mm
 - 短針用…φ 10mm
 - 10枚入

商品コード	品番	入数	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151674	DI-LMS	10	20g	750	664623