

# デュロメータ



DUROMETER

ゴム・プラスチックの硬さを測る硬度計です。JIS、ISO に準拠しています。



ADM-A



- 用途** • ゴム・プラスチックの硬さを測る硬度計です。
- 材質** • 本体：アルミ  
• 押針：HM35 (SKH55)
- 特長** • 押針の形状、加圧面の寸法、パネカに関して、下記の規格に準拠しています。
  - JIS K 6253 『加硫ゴムの硬さ試験方法』
  - ISO 7619(E) 『Rubber-Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters』
- 付属品** • 磨耗確認用ブロック (ADM-A、ADM-D)

品番	ADM-A	ADM-D	ADM-E
適用硬度範囲	A20 ~ A90	A90 超え	A20 未満
測定対象物	一般ゴム 軟質プラスチック タイヤ 中硬さエラストマー	硬質ゴム プラスチック エポナイト 高硬さエラストマー	軟質ゴム 消しゴム フィルムロール 低硬さエラストマー
適用試験片厚	6.0mm 以上	6.0mm 以上	10.0mm 以上
表示精度	± 1 目盛		

商品コード	品番	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151721	ADM-A	160g	22,000	039766
151722	ADM-D	160g	35,200	039773
151723	ADM-E	170g	29,600	039780


# デュロメータスタンド



DUROMETER STAND

デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。

- 寸法図** 単位：mm

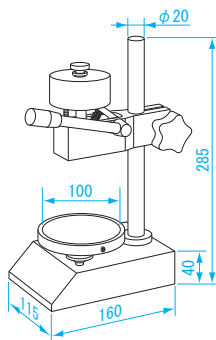

DMS-D



- 用途** • デュロメータ保持用スタンド
- 材質** • 支柱・重り：鉄  
• ベース：鋳鉄
- 特長** • デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。

商品コード	品番	適用デュロメータ	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151713	DMS-AE	ADM-A ADM-E	5.5kg	39,000	039582
151714	DMS-D	ADM-D	9.5kg	50,000	039599

ダイヤルゲージ  
DIAL GAUGES

04

ダイヤル  
ゲージ

ダイヤル  
ゲージ

ダイヤル  
インジ  
ケータ

ダイヤル  
シクネス  
ゲージ

シリンダ  
ゲージ

ダイヤル  
キャリパ  
ゲージ

硬度・  
張力計

マグネット  
ベース