



TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)

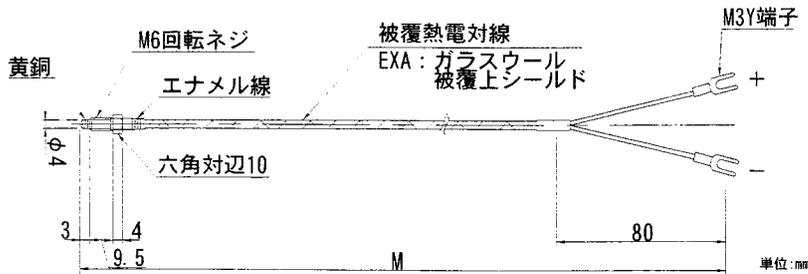

型式	価格(¥)	熱電対種別	階級	素子数	温接点	測温範囲(°C)	被覆熱電対線温度範囲(°C)	回転ネジ	端子	被覆熱電対線種	被覆熱電対線長(cm)
TN4-M6-1M	1,100	K	II	1	接地	0~350	0~180	M6	M3Y	※	100
TN4-M6-2M	1,450										200
TN4-M6-3M	1,800										300
TN4-M6-4M	2,150										400

※被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmφ、ガラス被覆上シールド)


TN5シリーズ(リード線形熱電対)

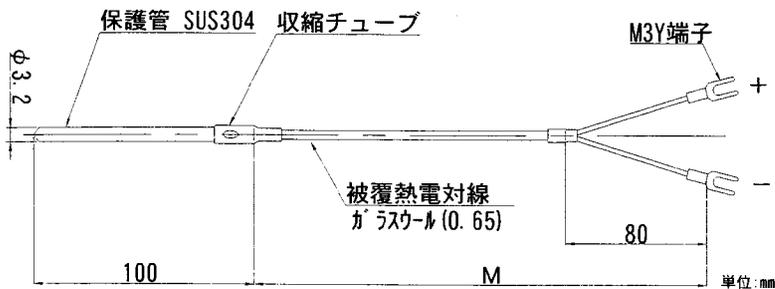

型式	価格	熱電対種別	階級	素子数	保護管外径(mm)	保護管長さ(cm)	保護管材質	温接点	測温範囲(°C)	被覆熱電対線温度範囲(°C)	端子	被覆熱電対線種	被覆熱電対線長(cm)
TN5-1M	1,100	K	II	1	3.2	10	SUS304	非接地	0~350	0~180	M3Y	※	100
TN5-2M	1,450												200
TN5-3M	1,800												300
TN5-4M	2,150												400

※被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmφ、ガラス被覆)

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)

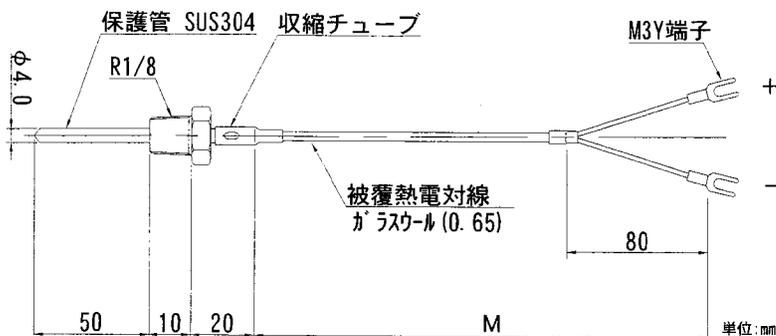

型式	価格	熱電対種別	階級	素子数	保護管外径(mm)	保護管長さ(cm)	保護管材質	温接点	測温範囲(°C)	被覆熱電対線温度範囲(°C)	端子	被覆熱電対線種	被覆熱電対線長(cm)
TN6-1M	1,500	K	II	1	4.0	5	SUS304	非接地	0~350	0~180	M3Y	※	100
TN6-2M	1,650												200
TN6-3M	1,800												300
TN6-4M	1,950												400

※被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmφ、ガラス被覆)