



RN6シリーズ (ネジ付白金測温抵抗体 / 測温範囲:-50~250℃)

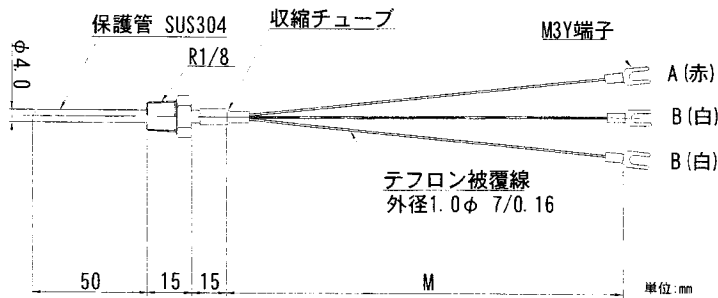


型式	価格(¥)	素子種類	階級	素子数	保護管外径 (mm)	保護管長さ (cm)	保護管材質	リード線種	リード線長 (cm)	端末
RN6-1M	6,400	Pt100Ω	B	1	φ4	5	SUS304	フッ素樹脂	100	M3Y
RN6-2M	7,400								200	
RN6-3M	8,400								300	
RN6-4M	8,400								400	

RN7シリーズ (フランジ付白金測温抵抗体 / 測温範囲:-50~250℃)

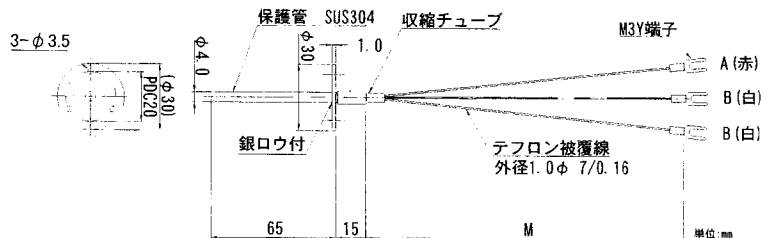


型式	価格(¥)	素子種類	階級	素子数	保護管外径 (mm)	保護管長さ (cm)	保護管材質	リード線種	リード線長 (cm)	端末
RN7-1M	6,500	Pt100Ω	B	1	φ4	6.5	SUS304	フッ素樹脂	100	M3Y
RN7-2M	7,500								200	
RN7-3M	8,500								300	
RN7-4M	8,500								400	

RN10シリーズ (表面形白金測温抵抗体 / 測温範囲:-50~250℃)

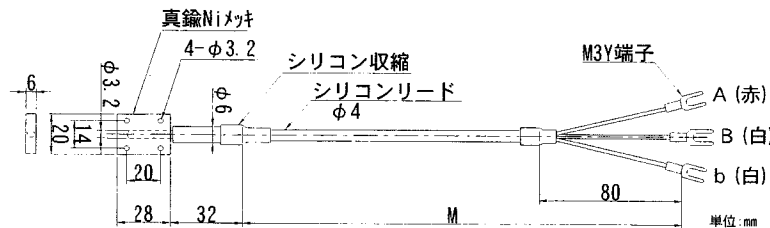

型式	価格(¥)	素子種類	階級	素子数	先端パット	保護管材質	リード線種	リード線長 (cm)	端末
RN10-1M	10,500	Pt100Ω	B	1	真鍮Niメッキ	SUS304	シリコンゴム	100	M3Y
RN10-2M	11,300							200	

RN11シリーズ (壁取付形白金測温抵抗体 / 測温範囲:-50~100℃)

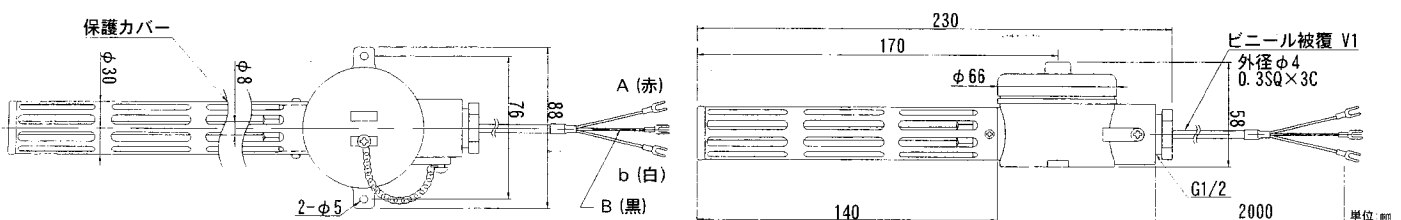

型式	価格(¥)	素子種類	階級	素子数	リード線種	リード線長 (cm)	端末
RN11-2M	13,000	Pt100Ω	B	1	ビニール	200	壁取付型