


NPFAシリーズ 測温範囲：0～200℃

【 折り曲げについての注意 】

1. 先端より70mm以下の位置では折り曲げないこと。
2. その他の位置に於いては曲げRは最小20R以上とすること。

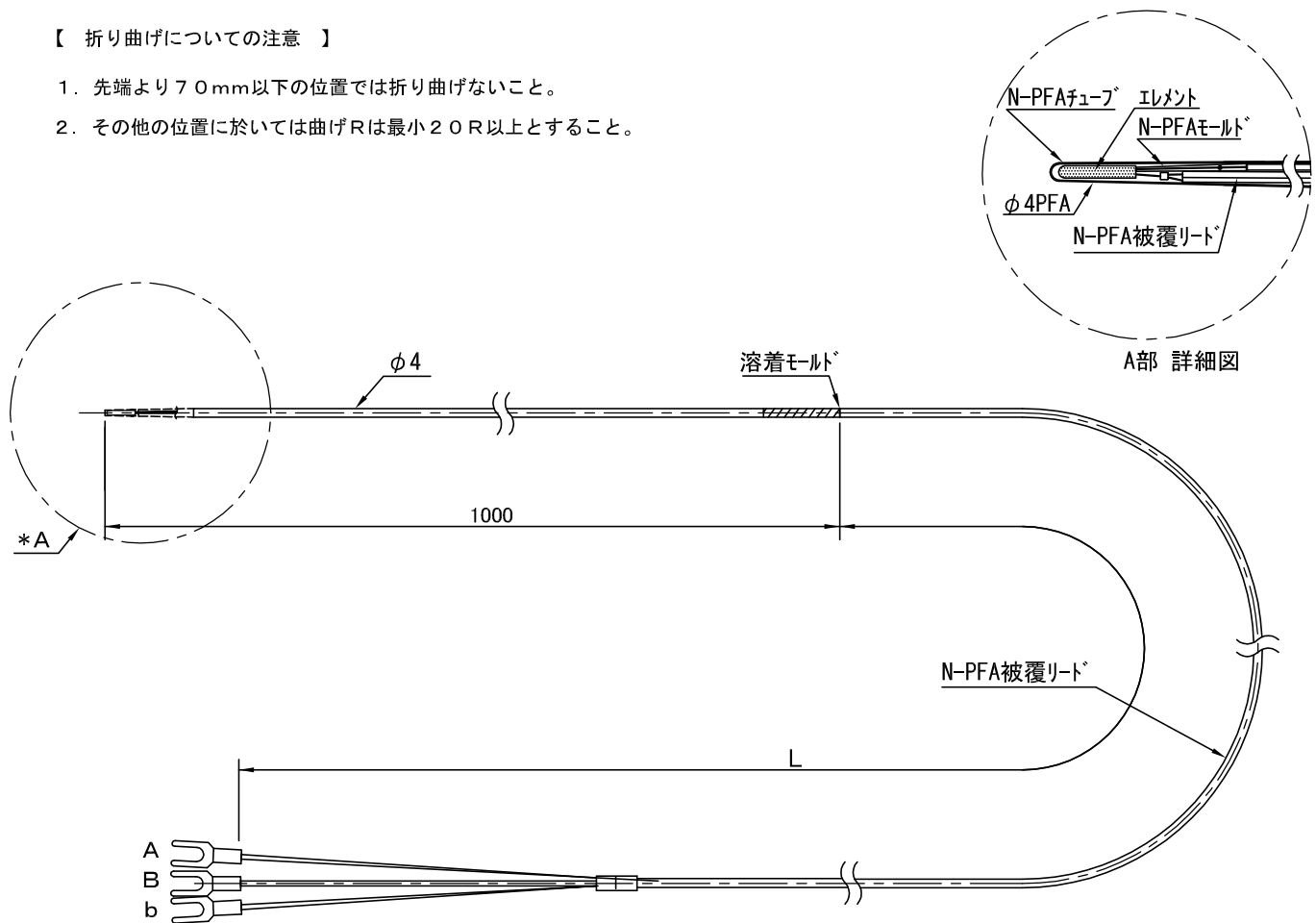

単位：mm

型式	素子種類	階級	保護管径	保護管材質	保護管長	リード線種	リード線長
NPFA-35M2	Pt100Ω	B	φ4	PFA	1000	PFA	2000
NPFA-35M4	Pt100Ω	B	φ4	PFA	1000	PFA	4000