



投入用ステンレスホッパー (ヘルール 1S)

充填機に最適なステンレスホッパー

特長

- 材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。
- ホッパーの角度が 60 度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
- 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付けが可能です。

投入用ステンレスホッパー【THT】



仕様

材質 : SUS304

(SUS316L に変更も可能です。)

使用例


充填機の投入用器具として最適です。標準部品のストック蓋を使えばホコリなどの異物混入を防ぐことができます。




Point!

■ ドレン排出口の変更が可能です


お持ちの設備に合わせて、排出口の種類を変更できます。

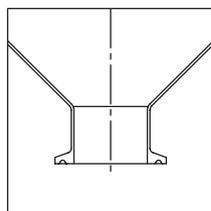

ヘルール (標準)

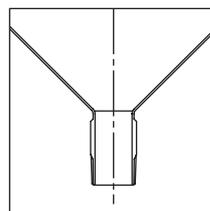

ニップル

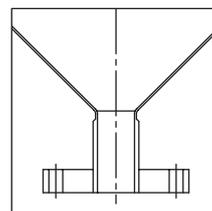

フランジ

型式	内径 φD	容量 L	ヘルール サイズ	全高 H	重量 kg	納期 日
THT-18-1S	180	1	1S	181	0.5	5~6
THT-21-1S	210	2	1S	207	0.6	5~6
THT-24-1S	240	3	1S	234	0.7	5~6
THT-27-1S	270	4	1S	259	1.1	5~6
THT-30-1S	300	5	1S	285	1.3	5~6
THT-33-1S	330	8	1S	331	1.6	5~6
THT-36-1S	360	10	1S	337	2.2	5~6
THT-39-1S	387	13	1S	361	2.5	5~6
THT-43-1S	430	18	1S	398	3.1	5~6
THT-47-1S	470	25	1S	433	4.5	5~6

