

### ■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー : アルマイト処理(平均5μm以上)  
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ブラック : 黒アルマイト処理(平均5μm以上)  
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)


### ヘビー級



シルバー

### AFSV-3015-6


2,010 円/m

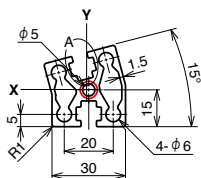

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-3015-6
- 260 円/piece

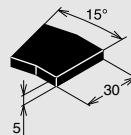

参照 P201...①

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm <sup>2</sup>	395.5 mm <sup>2</sup>	1.068 kg/m	Ix 3.50×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> Iy 3.54×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>


### ヘビー級



シルバー

### AFSV-3030-6


2,010 円/m

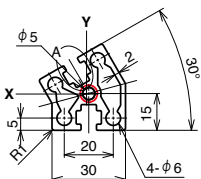

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-3030-6
- 260 円/piece

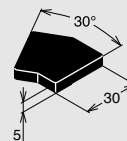

参照 P201...②

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	400.6 mm <sup>2</sup>	1.082 kg/m	Ix 3.53×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> Iy 3.67×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>


### ヘビー級



シルバー

### AFSV-3045-6


2,010 円/m

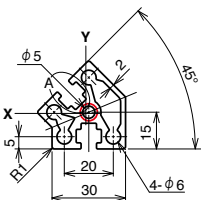

○ NIC規格タップ位置

#### 適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-3045-6
- 260 円/piece

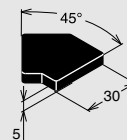

参照 P201...③

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm <sup>2</sup>	405.5 mm <sup>2</sup>	1.095 kg/m	Ix 3.55×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> Iy 3.61×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

### ● T溝詳細図

