

ご注文方法  
(注文例)

内容

ブラケット本体  
片端面タップ  
締結部品セット  
片端面タップ・締結部品セット

型式

ABLE-20-4  
ABLE-20-4-T  
ABLE-20-4  
ABLE-20-4-T

オプション

無記入  
無記入  
BNH  
BNH

数量

1個  
2個  
3個  
4個

タップ加工 T: 片面タップ (M4)


## スタンダードブラケット



### ■技術データ


材質	AGN01S-T5
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

### ABL-2015-4(-BK)

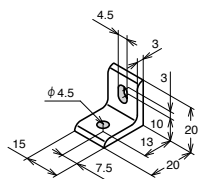


質量 4g

### ABL-2035-4

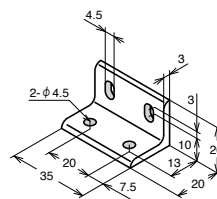

質量 9g

### ABL-2055-4

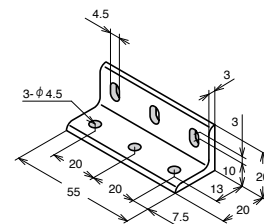

質量 14g

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
<b>ABL-2015-4</b>	200 円/piece	280 円/set	305 円/set	350 円/set	350 円/set
<b>ABL-2015-4-BK</b>	280 円/piece	375 円/set	—	—	—
<b>ABL-2035-4</b>	290 円/piece	450 円/set	500 円/set	590 円/set	590 円/set
<b>ABL-2055-4</b>	360 円/piece	600 円/set	680 円/set	810 円/set	810 円/set

### ■オプション内容

ABL-2015-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	—
BNHS APBS-04-10 (2ヶ)	—	—
CNHS CSWS-04-10 (2ヶ)	—	—

### ■オプション内容

ABL-2035-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	—
BNHS APBS-04-10 (4ヶ)	—	—
CNHS CSWS-04-10 (4ヶ)	—	—

### ■オプション内容

ABL-2055-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-10 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH CSW-04-10 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	—
BNHS APBS-04-10 (6ヶ)	—	—
CNHS CSWS-04-10 (6ヶ)	—	—

### ■オプション内容

ABL-2015-4-BK


締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-10-BK (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

## ブロックブラケット




### ABLB-2015-4

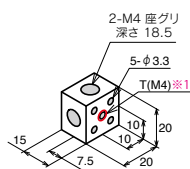


質量 10g

### ABLB-2035-4

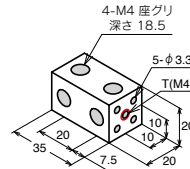

質量 25g

### ABLB-2055-4

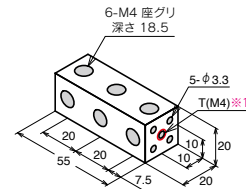

質量 40g

### ■技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
<b>ABLB-2015-4</b>	340 円/piece	425 円/set	—	490 円/set	—
<b>ABLB-2035-4</b>	540 円/piece	710 円/set	—	840 円/set	—
<b>ABLB-2055-4</b>	770 円/piece	1,030 円/set	—	1,220 円/set	—
<b>ABLB-2015-4-T※1</b>	510 円/piece	595 円/set	—	660 円/set	—
<b>ABLB-2035-4-T※1</b>	740 円/piece	910 円/set	—	1,040 円/set	—
<b>ABLB-2055-4-T※1</b>	970 円/piece	1,230 円/set	—	1,420 円/set	—

### ■オプション内容

ABLB-2015-4 ABLB-2015-4-T

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH —	—	—
BNHS CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNHS —	—	—

### ■オプション内容

ABLB-2035-4 ABLB-2035-4-T


締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH CS-04-08 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH —	—	—
BNHS CSS-04-08 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS —	—	—

### ■オプション内容

ABLB-2055-4 ABLB-2055-4-T

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH CS-04-08 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH —	—	—
BNHS CSS-04-08 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNHS —	—	—

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

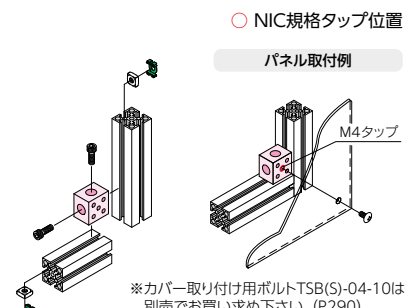

### ●納期詳細 P437

●CAD:IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。