


ヘビーブラケット




■ 技術データ	
材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ABLR-6025-6

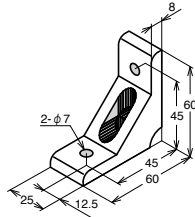


質量 65g

ABLR-6055-6

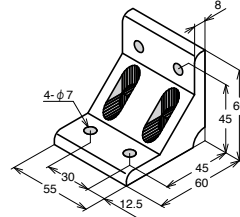


質量 146g

ABLR-6085-6

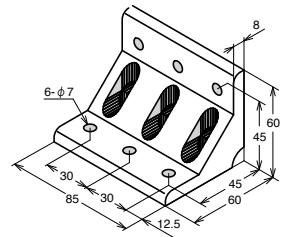

質量 227g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLR-6025-6	850 円/piece	1,050 円/set	1,080 円/set	1,240 円/set	1,270 円/set
ABLR-6055-6	1,630 円/piece	1,920 円/set	2,095 円/set	2,415 円/set	2,475 円/set
ABLR-6085-6	2,760 円/piece	3,200 円/set	3,460 円/set	3,935 円/set	4,030 円/set

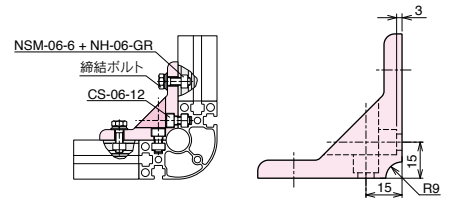

■オプション内容		ABLR-6025-6	
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)		

■オプション内容		ABLR-6055-6	
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (4ヶ) CS-06-12 (4ヶ)	NSM-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)
CNH	CSW-06-20 (4ヶ) CS-06-12 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (4ヶ) CSS-06-12 (4ヶ)	NSMS-06-6 (8ヶ)	
CNHS	CSWS-06-20 (4ヶ) CSS-06-12 (4ヶ)		

■オプション内容		ABLR-6085-6	
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (6ヶ) CS-06-12 (6ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)
CNH	CSW-06-20 (6ヶ) CS-06-12 (6ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (6ヶ) CSS-06-12 (6ヶ)	NSMS-06-6 (12ヶ)	
CNHS	CSWS-06-20 (6ヶ) CSS-06-12 (6ヶ)		


※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

ヘビーブラケット




ABCH-6025-6-C5

■ 技術データ	
材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	12mm

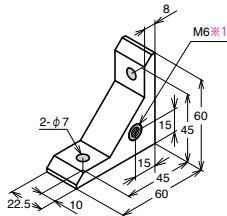


質量 71g

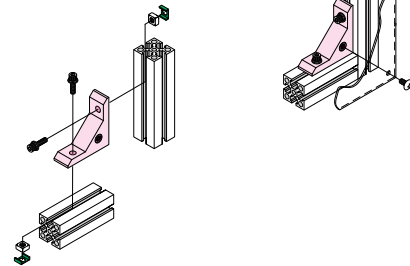

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABCH-6025-6-C5	600 円/piece	665 円/set	745 円/set	790 円/set	820 円/set

■オプション内容		ABCH-6025-6-C5	
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

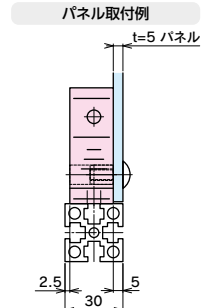

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-15は別売でお買い求め下さい。(P290)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

