


## フラットブラケット




### ABJF-4040-8

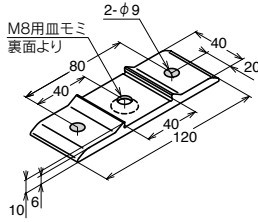

質量 74g

### ABJF-4080-8

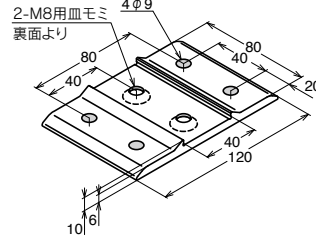

質量 148g

#### ■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-4040-8	720 円/piece	875 円/set	990 円/set	1,080 円/set	1,170 円/set
ABJF-4080-8	900 円/piece	1,210 円/set	1,445 円/set	1,625 円/set	1,805 円/set

 

#### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)		

#### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

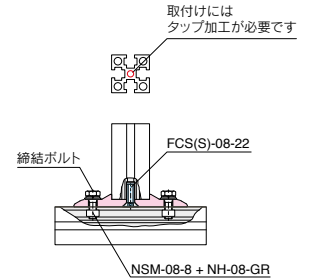


\* フレーム溝にフラットブラケットシリーズを付ける場合はボルト長さにご注意下さい。

## フラットブラケット




### ABJF-8040-8

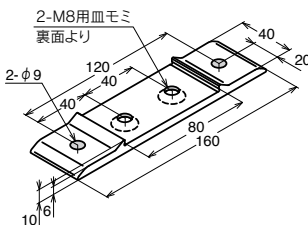

質量 95g

### ABJF-8080-8

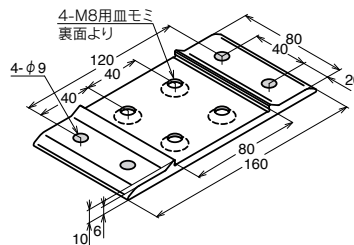

質量 190g

#### ■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-8040-8	900 円/piece	1,095 円/set	1,210 円/set	1,325 円/set	1,415 円/set
ABJF-8080-8	1,080 円/piece	1,470 円/set	1,705 円/set	1,935 円/set	2,115 円/set



#### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)		

#### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (4ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

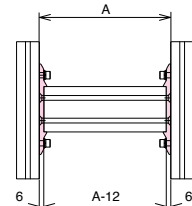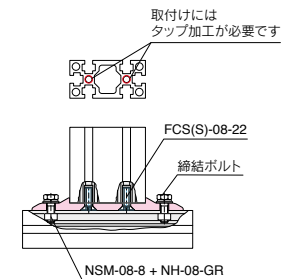

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

