


スタンダード・ヘビーブラケット(□45フレーム[P94 P95]専用ブラケット)



シルバー


スタンダード級 ABL-4080-8

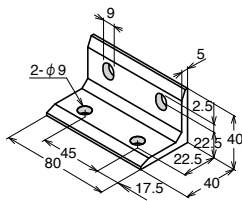

■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理
質量	74g


ヘビー級 ABLI-8080-8

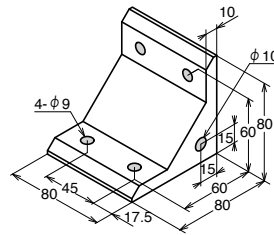

■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理
質量	428g

ヘビー級 ABCH-8080-8

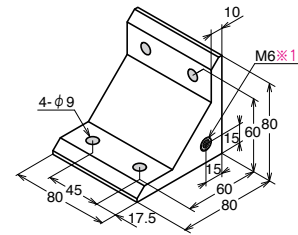

■ 技術データ

材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	12mm
質量	433g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABL-4080-8	610 円/piece	845 円/set	1,075 円/set	1,205 円/set	1,385 円/set
ABLI-8080-8	1,250 円/piece	1,495 円/set	1,755 円/set	1,860 円/set	2,040 円/set
ABCH-8080-8	1,530 円/piece	1,775 円/set	2,035 円/set	2,140 円/set	2,320 円/set

■オプション内容

ABL-4080-8

■オプション内容

ABLI-8080-8 ABCH-8080-8

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	BNH	APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)			CNH	CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		BNHS	APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)			CNHS	CSWS-08-25 (4ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

M4
20mm

M6
30mm

M8
40mm

M8
45mm

H10
50mm

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。



APB(S)
シリーズ



CS(S)
シリーズ



CSW(S)
シリーズ



FCS(S)
シリーズ



BCS(S)
シリーズ



TSB(S)
シリーズ



ECSS
シリーズ



ECCS
シリーズ



SHRS
シリーズ



NSM(S/L)
シリーズ



NSME
シリーズ



NH-08
シリーズ



NHW-08
シリーズ