



■ 共通技術データ

| | |
|------|-----------|
| 材質 | A6N01S-T5 |
| 表面処理 | アルマイト処理 |
| 色 | シルバー |

M6 AHF-6055-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


| | |
|------|-------------|
| 質量 | 63.0g |
| 許容荷重 | 100N(2ヶ使用時) |

| | 蝶番単品 | オプション (締結部品セット) | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BNH | CNH | BNHS※1 | CNHS※1 |
| AHF-6055-6-L (左開き用) | 1,870 円/piece | 1,990 円/set | 2,120 円/set | 2,255 円/set | 2,295 円/set |
| AHF-6055-6-R (右開き用) | | | | | |

■ オプション内容

| | 締結ボルト※2 | 四角ナット | ナットホルダー |
|------|-----------------|----------------|---------------|
| BNH | APB-06-15 (4ヶ) | NSM-06-6 (4ヶ) | NH-06-GR (4ヶ) |
| CNH | CSW-06-15 (4ヶ) | | |
| BNHS | APBS-06-15 (4ヶ) | NSMS-06-6 (4ヶ) | |
| CNHS | CSWS-06-15 (4ヶ) | | |

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

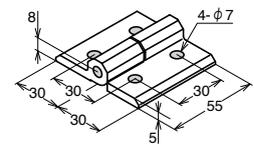

M8 AHF-6075-8

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


| | |
|------|-------------|
| 質量 | 85.0g |
| 許容荷重 | 150N(2ヶ使用時) |

| | 蝶番単品 | オプション (締結部品セット) | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BNH | CNH | BNHS※1 | CNHS※1 |
| AHF-6075-8-L (左開き用) | 2,220 円/piece | 2,450 円/set | 2,685 円/set | 2,815 円/set | 2,995 円/set |
| AHF-6075-8-R (右開き用) | | | | | |

■ オプション内容

| | 締結ボルト※2 | 四角ナット | ナットホルダー |
|------|-----------------|----------------|---------------|
| BNH | APB-08-20 (4ヶ) | NSM-08-8 (4ヶ) | NH-08-GR (4ヶ) |
| CNH | CSW-08-20 (4ヶ) | | |
| BNHS | APBS-08-20 (4ヶ) | NSMS-08-8 (4ヶ) | |
| CNHS | CSWS-08-20 (4ヶ) | | |

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

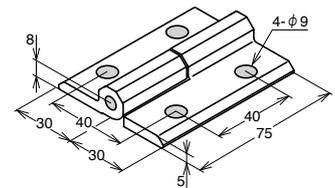

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

