

■ 共通技術データ

材 質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
色	シルバー

M4 AHO-4040-4

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


質 量	40.0g
許容荷重	100N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*1	CNHS*1
AHO-4040-4-L (左開き用)	1,800 円/piece	1,990 円/set	1,985 円/set	2,120 円/set	2,120 円/set
AHO-4040-4-R (右開き用)					

■ オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー	フランジナット
BNH	APB-04-15 (2ヶ) FCS-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	FNH-04-4 (2ヶ)
CNH	CSW-04-15 (2ヶ) FCS-04-10 (2ヶ)			
BNHS	APBS-04-15 (2ヶ) FCSS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	FNHS-04-4 (2ヶ)
CNHS	CSWS-04-15 (2ヶ) FCSS-04-10 (2ヶ)			

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

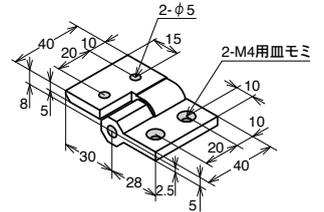

M6 AHO-6060-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


質 量	68.0g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*1	CNHS*1
AHO-6060-6-L (左開き用)	1,870 円/piece	2,040 円/set	2,095 円/set	2,310 円/set	2,320 円/set
AHO-6060-6-R (右開き用)					

■ オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー	フランジナット
BNH	APB-06-18 (2ヶ) FCS-06-14 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	FNH-06-6 (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ) FCS-06-14 (2ヶ)			
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-14 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	FNHS-06-6 (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-14 (2ヶ)			

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

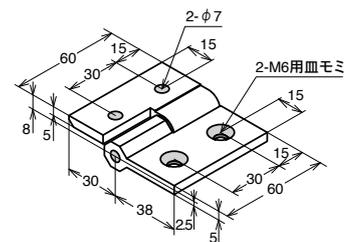

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

