



■ 共通技術データ

材 質	本体	: アルミ合金 [AL]
	キャップ	: ポリアセタール [POM]
	軸	: ステンレス鋼 [SUS303]
表面処理	本体	: アルマイト処理
色	本体	: シルバー
	キャップ	: ホワイト

M6 ACHS-6065-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ


質 量	50.0g
許容荷重	80N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)
		BNHS※1
ACHS-6065-6	2,900 円/piece	3,205 円/set

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	BCSS-06-12 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

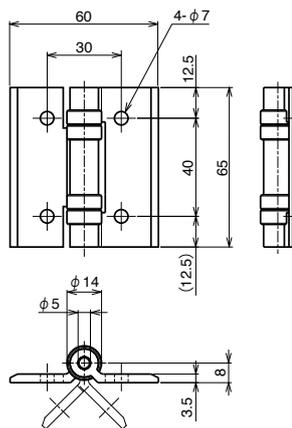

M6 ACHS-60100-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ


質 量	78.0g
許容荷重	130N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)
		BNHS※1
ACHS-60100-6	3,500 円/piece	3,955 円/set

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	BCSS-06-12 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

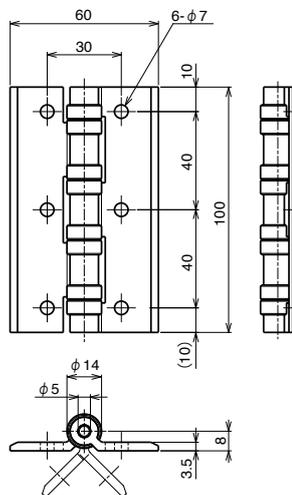

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

