

 

### ナット

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。

#### H10



ステンレス製

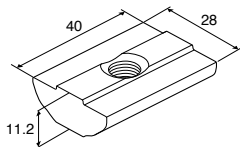

#### ■ NSMSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)


材質:SUS304 表面処理:無し

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M10	NSMS-10-10	68.9	780	—

### ナットホルダー

PAT.

#### H10

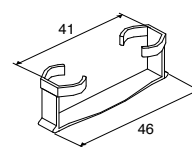

#### ■ NHシリーズ

材質:ポリプロピレン[PP] 色:ナチュラル


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M10	NH-10	0.6	20	—

### 長ナット

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。



スチール製

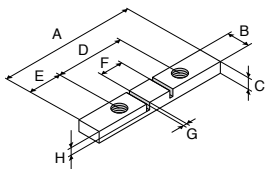

単位: mm

適用フレーム	A	B	C	D	E	F	G	H
M6	50	10	5	30	10	10	1.5	3.2
M8	70	13.5	6.5	40	15	14	2	4.5


#### ■ NSLシリーズ (スチール製)

材質:SS400相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M6	M6	NSL-06	16.3	720	—
M8	M8	NSL-08	37.3	800	—


※弊社のABLRD・ABLRなどの片側二点止めのブラケットを止める際にナットの位置調整が一度で済みます。  
 ※四角ナットより大きく座面圧を取れるので、フレーム溝の変形を軽減できます。

#### ■ NSLシリーズ使用例

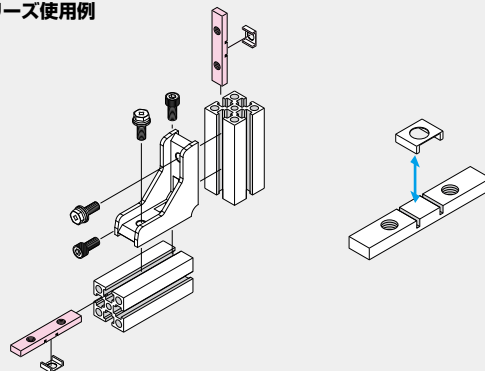

### フランジ付ナット

 
パネルを固定する時等に使用下さい。相手材の座面陥没が軽減されます。



スチール製



 ステンレス製



単位: mm

ネジサイズ	A	B	C	D
M4	7	4.2	φ10	0.6
M6	10	6.4	φ14	1
M8	13	8.4	φ18	1.4

#### ■ FNHシリーズ (スチール製)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	FNH-04-4	1.0	20	—
M6	M6	FNH-06-6	3.0	20	—
M8	M8	FNH-08-8	6.8	30	—

#### ■ FNHSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

材質:SUS XM7 表面処理:無し

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	FNHS-04-4	1.0	60	—
M6	M6	FNHS-06-6	3.0	70	—
M8	M8	FNHS-08-8	6.8	120	—