 



製品型式・寸法表

プラグ PN型 (ホース取り付け用)




製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	φD	H ₁	H ₂	φB
MS-40PN	ナイロンホースφ4×φ6	10.5	31	15.2	11	六角10	六角10	2.5
MS-45PN	ナイロンホースφ4.5×φ6 ウレタンホースφ4×φ6	11	31	15.2	11	六角10	六角10	3

プラグ PM型 (めねじ取り付け用)

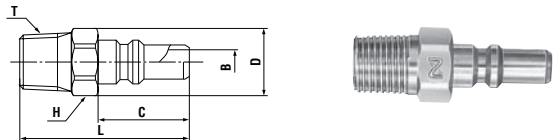


製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	C	H	T	φB
MS-10PM	Rc 1/8	9	28.5	12	15.2	六角11	R 1/8	4
MS-20PM	Rc 1/4	19.5	32.5	15.2	15.2	六角14	R 1/4	4

プラグ PF型 (おねじ取り付け用)

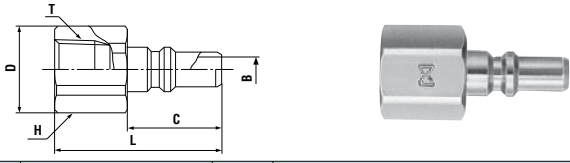


製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	C	H	T	φB
MS-10PF	R 1/8	11	27	14	15.2	六角13	Rc 1/8	4

 プラグ PC型 (チューブフィッター付き)




製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	φE	H	φT	φB
MS-20PC-6	6mm(外径)	26.5	(40.5)	15.2	17.5	六角16	10.3	4
MS-20PC-8	8mm(外径)	31	(47.2)	15.2	17.5	六角16	13.5	4

プラグ PCL型 (チューブフィッター付き)

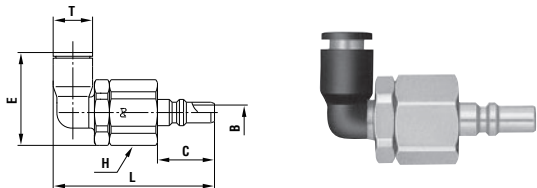


製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	E	H	φT	φB
MS-20PCL-6	6mm(外径)	27.5	(43)	15.2	(24.8)	六角16	10.5	4
MS-20PCL-8	8mm(外径)	32	(46.3)	15.2	(31.8)	六角16	13.5	4

ソケット MS-5型 (スモールラインカプラ 5分岐配管用)

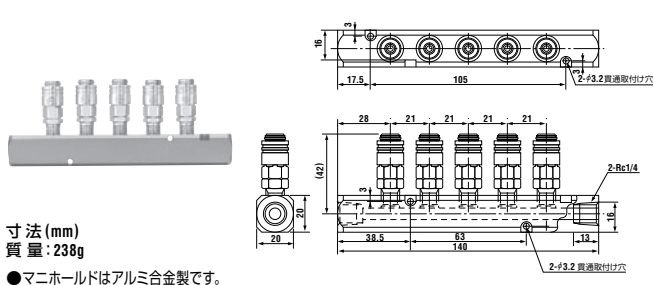


ソケット SN型 (ホース取り付け用)

 


製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	H ₁	H ₂	φD	φB	
MS-40SN	ナイロンホースφ4×φ6	26.5	(40.8)	六角10	六角12	14	2.5	
MS-45SN	ナイロンホースφ4.5×φ6 ウレタンホースφ4×φ6	27.0	(40.8)	六角10	六角12	14	3	

ソケット SM型 (めねじ取り付け用)

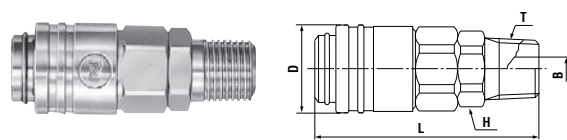


製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	H	T	φD	φB	
MS-10SM	Rc 1/8	24	(36.8)	六角12	R 1/8	14	4	
MS-20SM	Rc 1/4	34	(40.8)	六角14	R 1/4	14	4	

ソケット SF型 (おねじ取り付け用)

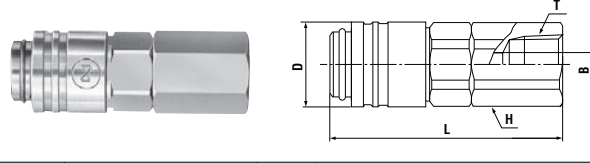


製品型式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	H	T	φD	φB	
MS-10SF	R 1/8	29.5	(38.8)	六角13	Rc 1/8	14	4	

 ソケット SC型 (チューブフィッター付き)




製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	φE	H	φT	
MS-20SC-6	6mm(外径)	46	(56.3)	14	17.5	六角16	10.3	
MS-20SC-8	8mm(外径)	50.5	(60.8)	14	17.5	六角16	13.5	

ソケット SCL型 (チューブフィッター付き)

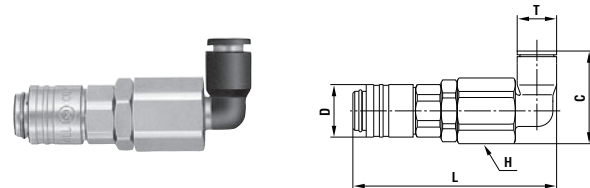

製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	C	H	φT	
MS-20SCL-6	6mm(外径)	47.5	(55)	14	(24.7)	六角16	10.5	
MS-20SCL-8	8mm(外径)	49.5	(58.5)	14	(31.4)	六角16	13.5	

ソケット SCB型 (チューブフィッター付き パネル取り付け用)

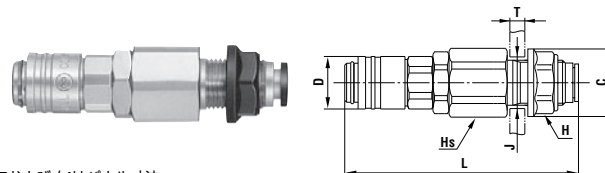

●TおよびφJはパネル寸法

製品型式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)							
			L	φD	φC	Hs	H	T	φJ	
MS-20SCB-6	6mm(外径)	57.5	(62.3)	14	18	六角17	六角15	7以下	12.5 ^{+0.3}	
MS-20SCB-8	8mm(外径)	58.5	(62.8)	14	21	六角17	六角18	8以下	15.5 ^{+0.3}	