



製品型式・寸法表

ソケット SH型 (ホース取り付け用)

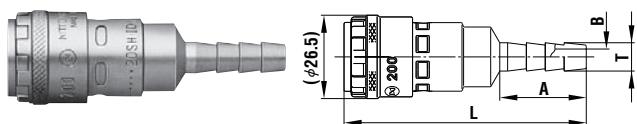


| 製品型式     | 相手側<br>ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) |      |      |     |
|----------|---------------|--------|---------|------|------|-----|
|          |               |        | L       | A    | φT   | φB  |
| 200-17SH | 1/4"          | 86     | (77)    | 27   | 7.2  | 4.5 |
| 200-20SH | 1/4"          | 90     | (77)    | 27.5 | 9    | 5   |
| 200-30SH | 3/8"          | 92     | (79)    | 32   | 11.3 | 7.5 |
| 200-40SH | 1/2"          | 104    | (79.5)  | 32   | 15   | 10  |

ソケット SM型 (めねじ取り付け用)

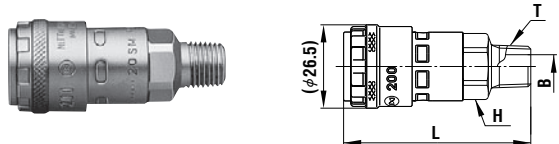

| 製品型式     | 相手側取り<br>付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) |      |       |     |
|----------|----------------|--------|---------|------|-------|-----|
|          |                |        | L       | H    | T     | φB  |
| 200-20SM | Rc 1/4         | 89     | (60)    | 六角19 | R 1/4 | 7.5 |
| 200-30SM | Rc 3/8         | 91     | (60.5)  | 六角19 | R 3/8 | 10  |
| 200-40SM | Rc 1/2         | 102    | (56)    | 六角24 | R 1/2 | 13  |


ソケット SF型 (おねじ取り付け用)

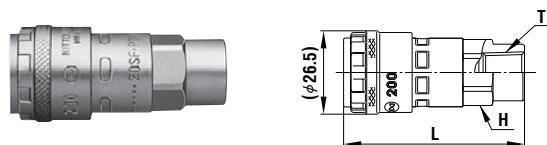

| 製品型式     | 相手側取り<br>付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) |      |        |
|----------|----------------|--------|---------|------|--------|
|          |                |        | L       | H    | T      |
| 200-20SF | R 1/4          | 94     | (57.5)  | 六角19 | Rc 1/4 |
| 200-30SF | R 3/8          | 103    | (55.5)  | 六角22 | Rc 3/8 |
| 200-40SF | R 1/2          | 138    | (57.5)  | 六角29 | Rc 1/2 |

製品型式・寸法表 (チューブフィッター付き)


ソケット SC型 (チューブ取り付け用)

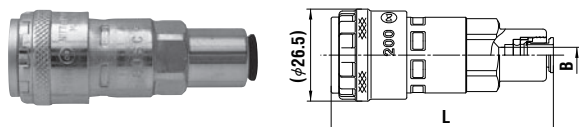

| 製品型式      | 相手側<br>チューブサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) |     |
|-----------|----------------|--------|---------|-----|
|           |                |        | L       | φB  |
| 200-60SC  | 6mm (外径) 用     | 100    | (64)    | 5   |
| 200-80SC  | 8mm (外径) 用     | 105    | (67.5)  | 6.5 |
| 200-100SC | 10mm (外径) 用    | 123    | (70.5)  | 8.5 |



●200-100SC型は外觀形状が一部異なります。

 プラグ PC型 (チューブ取り付け用)



| 製品型式  | 相手側<br>チューブサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) |      |     |
|-------|----------------|--------|---------|------|-----|
|       |                |        | L       | φH   | φB  |
| 60PC  | 6mm (外径) 用     | 25     | (37)    | 14.5 | 4.5 |
| 80PC  | 8mm (外径) 用     | 30     | (41)    | 16.5 | 6.5 |
| 100PC | 10mm (外径) 用    | 43     | (45)    | 19.5 | 7.5 |

用途例

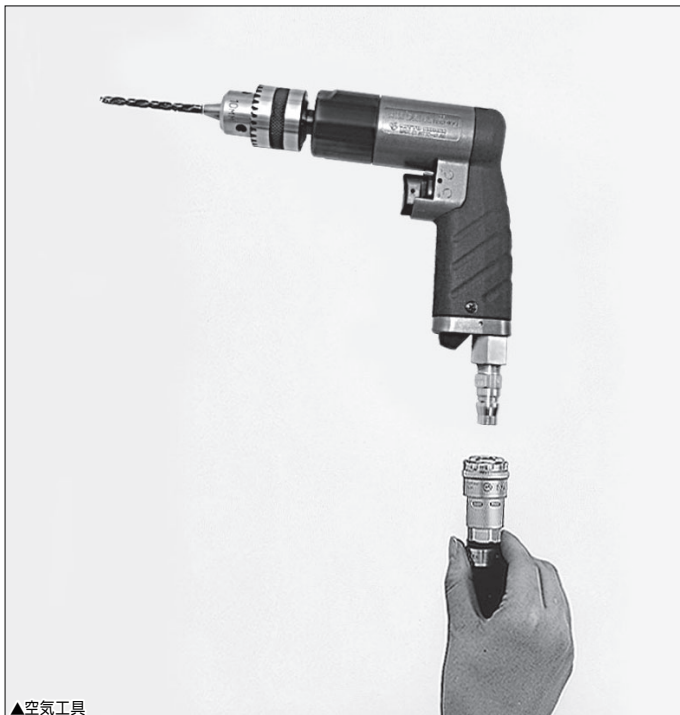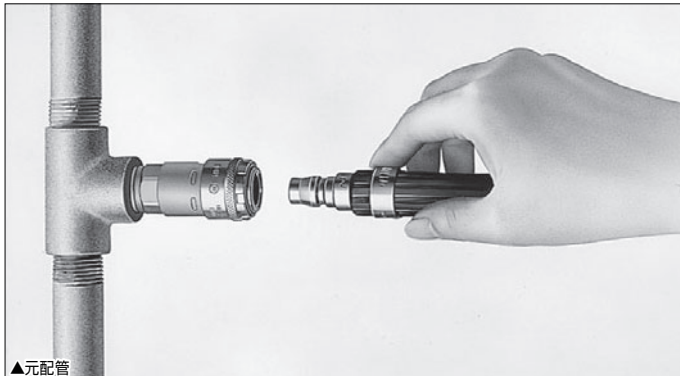

カプラのソケットとプラグ、  
カプラとチューブの接続が

ワンタッチ!!

プラグ

ソケット

スリーブ操作不要のワンタッチ接続

チューブは押し込むだけでOK  
ポリウレタン・ナイロン・テフロン製チューブ

ハイカプラ  
200 と  
チューブ  
フィッター

一体化

主な用途 小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器・医療機器

接続時間短縮で能率アップ!!

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。