 



製品型式・寸法表

プラグ PH型 (樹脂製プラグ ホース取り付け用)




製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φH	A	φT	φBp	φBd
20PH-PLA	1/4"	3	49	14	21.5	9	5.5	7
30PH-PLA	3/8"	4	52	16	23.5	11.5	7	7

プラグ PM型 (樹脂製プラグ めねじ取り付け用)

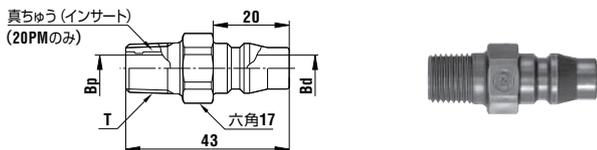


製品型式	相手側 取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)		
			T	φBp	φBd
20PM-PLA	Rc 1/4	8	R 1/4	7.1	7.4
30PM-PLA	Rc 3/8	6	R 3/8	10	7.4

プラグ PN型 (樹脂製プラグ ウレタンホース取り付け用)

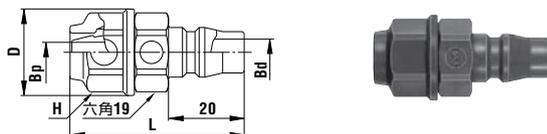


製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	φD	H	φBp	φBd
50PN-PLA	φ5×φ8	9	(46)	23	六角19	4	7
60PN-PLA	φ6×φ9	9	(46)	23	六角19	4.7	7
65PN-PLA	φ6.5×φ10	9	(46)	23	六角19	5.3	7
80PN-PLA	φ8×φ12	12	(48.5)	26	六角22	6.5	7
85PN-PLA	φ8.5×φ12.5	12	(48.5)	26	六角22	7	7

プラグ PFF型 (樹脂製プラグ 平行おねじ取り付け用)

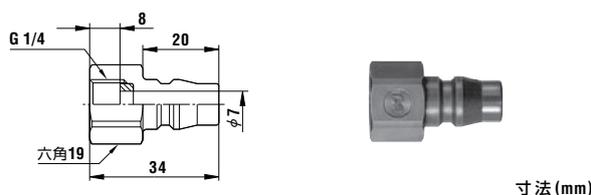


製品型式	相手側 取り付けサイズ	質量 (g)
20PFF-PLA	G 1/4	6

プラグ PNG型 (樹脂製プラグ スプリングナットタイプ)

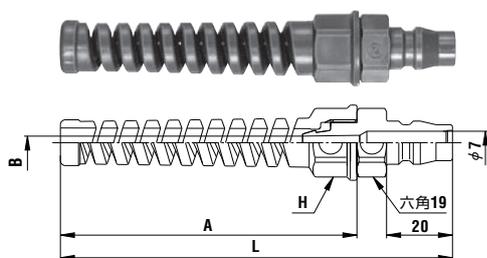


製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	H	A	φB
50PNG-PLA	φ5×φ8	14	(119)	六角19	(90)	4
65PNG-PLA	φ6.5×φ10	15	(119)	六角19	(90)	5.3
85PNG-PLA	φ8.5×φ12.5	17	(119)	六角22	(90)	7

ソケット SH型 (ホース取り付け用)

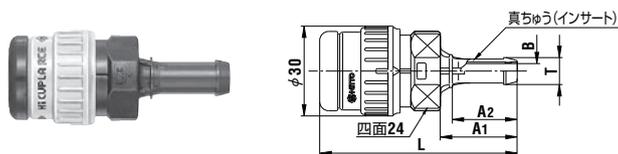


製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	A1	A2	φT	φB
HA-20SH	1/4"	26	(65.5)	25.5	21.5	9	5
HA-30SH	3/8"	28	(68)	28	23.5	11.5	7

ソケット SM型 (めねじ取り付け用)

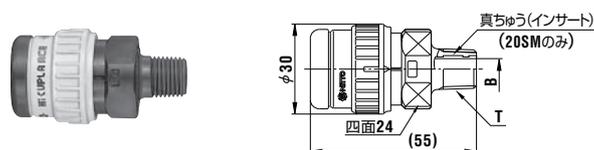


製品型式	相手側 取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)	
			T	φB
HA-20SM	Rc 1/4	27	R 1/4	7.1
HA-30SM	Rc 3/8	26	R 3/8	8

ソケット SN型 (ウレタンホース取り付け用)

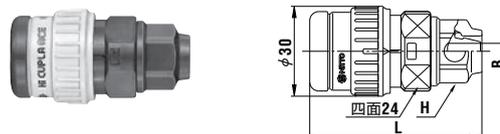


製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)		
			L	H	φB
HA-50SN	φ5×φ8	27	(57)	六角19	4
HA-60SN	φ6×φ9	27	(57)	六角19	4.7
HA-65SN	φ6.5×φ10	27	(57)	六角19	5.3
HA-80SN	φ8×φ12	29	(59.5)	六角22	6.5
HA-85SN	φ8.5×φ12.5	29	(59.5)	六角22	7

ソケット T型 (2分岐配管用)

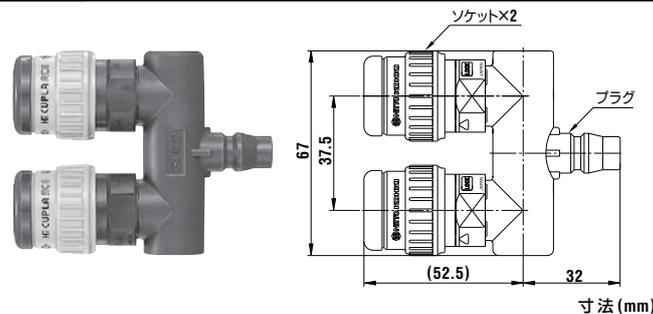

製品型式	取入口/取出口	質量 (g)
HA-T	20P-PLA/HA-65S×2	73

ソケット SNG型 (スプリングナットタイプ)

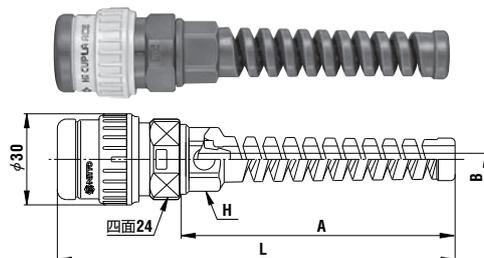

製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	H	A	φB
HA-50SNG	φ5×φ8	31	(130)	六角19	(90)	4
HA-65SNG	φ6.5×φ10	33	(130)	六角19	(90)	5.3
HA-85SNG	φ8.5×φ12.5	35	(130)	六角22	(90)	7

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願ひ」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。