 



製品型式・寸法表

プラグ PH型 (ゴムホース取り付け用)




| 用途 | 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | |
|-------|------|---------------|-----------|---------|------|----|----|------|-----|
| | | | | L | C | A | φH | φT | φB |
| 酸素用 | 22PH | 1/4" | 16 | 55 | 23.5 | 28 | 11 | 7.8 | 5 |
| | 25PH | 5/16" | 19 | | | | | 9 | |
| 燃料ガス用 | 33PH | 3/8" | 22 | 57 | 25.5 | 28 | 14 | 10.5 | 7.5 |
| | 35PH | 5/16" | 20 | | | | | 9 | 6 |

プラグ PF型 (吹管取り付け用)

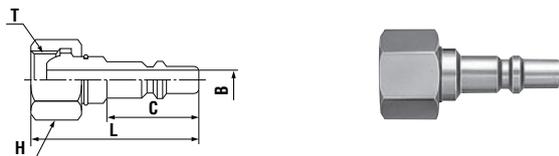


| 用途 | 製品型式 | 適用 | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-------|------|--------|-----------|---------|------|------|--------------|-----|
| | | | | L | C | H | T | φB |
| 酸素用 | 22PF | 酸素トーチ用 | 31 | (43) | 23.5 | 六角19 | M16×1.5 | 5 |
| | 25PF | | 26 | (43.5) | | 六角17 | W12.5-20 | |
| 燃料ガス用 | 33PF | ガストーチ用 | 36 | (44.5) | 25.5 | 六角19 | M16 ×1.5左 | 7.5 |

 プラグ PHB型 (逆流防止タイプ ゴムホース取り付け用)




| 用途 | 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | |
|-------|-------|---------------|-----------|---------|------|----|------|------|-----|
| | | | | L | C | A | φH | φT | φB |
| 酸素用 | 22PHB | 1/4" | 31 | (69.6) | 23.5 | 28 | 15.5 | 7.8 | 4.5 |
| | 25PHB | 5/16" | 34 | | | | | 9 | |
| 燃料ガス用 | 33PHB | 3/8" | 41 | (70.6) | 25.5 | 28 | 15.5 | 10.5 | 4.5 |
| | 35PHB | 5/16" | 39 | | | | | 9 | |

プラグ PFB型 (逆流防止タイプ 吹管取り付け用)

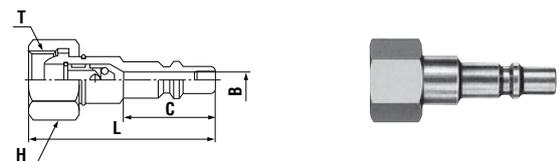


| 用途 | 製品型式 | 適用 | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-------|-------|--------|-----------|---------|------|------|--------------|-----|
| | | | | L | C | H | T | φB |
| 酸素用 | 22PFB | 酸素トーチ用 | 36 | (48.5) | 23.5 | 六角19 | M16 ×1.5 | 4.5 |
| 燃料ガス用 | 33PFB | ガストーチ用 | 41 | (49) | 25.5 | 六角19 | M16 ×1.5左 | 4.5 |

プラグ PMT型 (めねじ取り付け用)

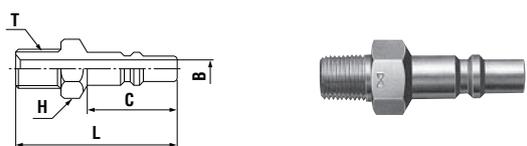


| 用途 | 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|---------|----|------|-------|----|
| | | | | L | C | H | T | φB |
| 酸素用 | 21PMT | Rc 1/8 | 22 | 43.5 | 24 | 六角14 | R 1/8 | 5 |
| | 22PMT | Rc 1/4 | 27 | 45 | 24 | 六角14 | R 1/4 | 5 |

 ソケット SH型 (ゴムホース取り付け用)




| 用途 | 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-------|------|---------------|-----------|---------|--------|----|------|-----|
| | | | | L | φD | A | φT | φB |
| 酸素用 | 22SH | 1/4" | 52 | (64) | (19.8) | 29 | 7.8 | 5 |
| | 25SH | 5/16" | 55 | | | | 9 | |
| 燃料ガス用 | 33SH | 3/8" | 69 | (65) | (22.6) | 29 | 10.5 | 7.5 |
| | 35SH | 5/16" | 67 | | | | 9 | 6 |

ソケット SF型 (容器取り付け用)

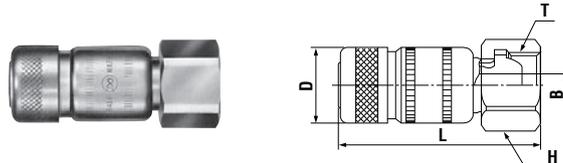


| 用途 | 製品型式 | 適用 | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-------|------|--------|-----------|---------|--------|--------------|----|------|
| | | | | L | φD | T | φB | H |
| 酸素用 | 22SF | 酸素ゲージ用 | 80 | (52) | (19.8) | M16 ×1.5 | 5 | 六角19 |
| 燃料ガス用 | 33SF | ガスゲージ用 | 96 | (54) | (22.6) | M16 ×1.5左 | 5 | 六角19 |

ソケット SM型 (集合配管用)

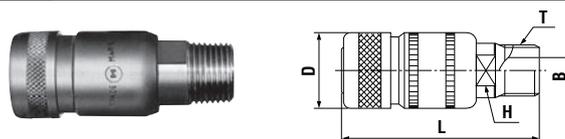

| 用途 | 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|-------|------|----------------|-----------|---------|--------|------|-------|-----|
| | | | | L | φD | H | T | φB |
| 酸素用 | 22SM | Rc 1/4 | 51 | (52) | (19.8) | 二面12 | R 1/4 | 7.5 |
| 燃料ガス用 | 33SM | Rc 3/8 | 77 | (55) | (22.6) | 二面14 | R 3/8 | 10 |

ソケット 3分岐配管用 (ラインカプラミニ LM-32型)

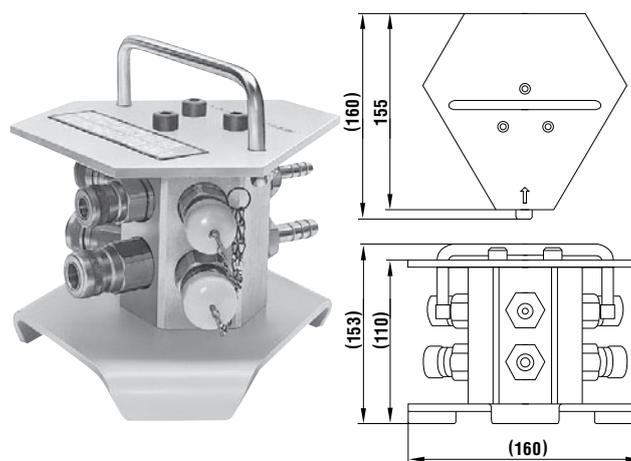

質量：4,300g
本品には防塵キャップが標準装備されています。

| セット内容 | | 寸法 (mm) | |
|-----------------|---------------------|---------|----|
| 元配管/ホースサイズ | 酸素用 1/4" 燃料ガス用 3/8" | | 数量 |
| ガス取出口 | 22SM 33SM | | 各3 |
| 付属品(逆流防止弁付きプラグ) | 22PHB 33PHB | | 各3 |