



製品型式・寸法表

プラグ PH型 (ホース取り付け用)

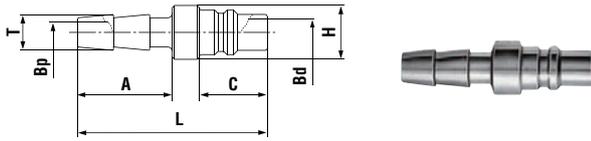


| 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | L | A | C | φH | φT | φBp | φBd |
| K-02PH | 1/4" | 17 | 42 | 21 | 15 | 12 | 8 | 4.5 | 6 |
| K-03PH | 3/8" | 19 | 42 | 21 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 |

プラグ PM型 (めねじ取り付け用)

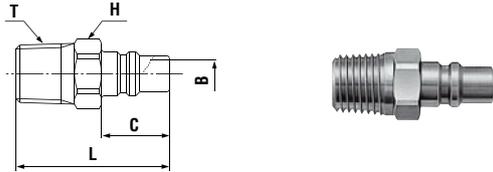


| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------|------|----|-------|-----|
| | | | L | H | C | T | φB |
| K-01PM | Rc 1/8 | 14 | 31 | 六角12 | 15 | R 1/8 | 5.5 |
| K-02PM | Rc 1/4 | 20 | 34 | 六角14 | 15 | R 1/4 | 6 |
| K-03PM | Rc 3/8 | 35 | 35 | 六角17 | 15 | R 3/8 | 6 |

プラグ PF型 (おねじ取り付け用)

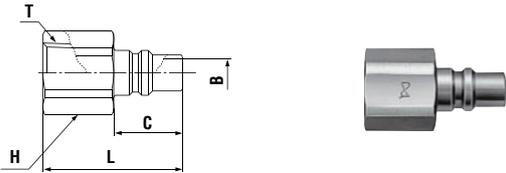


| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| | | | L | H | C | T | φB |
| K-01PF | R 1/8 | 16 | 28 | 六角14 | 15 | Rc 1/8 | 6 |
| K-02PF | R 1/4 | 22 | 30.5 | 六角17 | 15 | Rc 1/4 | 6 |
| K-03PF | R 3/8 | 35 | 32 | 六角21 | 15 | Rc 3/8 | 6 |

プラグ PML型 (めねじ取り付け用)

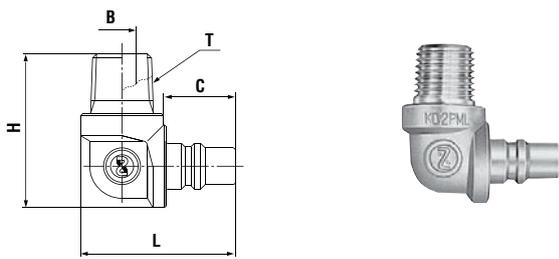


| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | |
|---------|----------------|-----------|---------|----|------|-------|----|
| | | | L | C | H | T | φB |
| K-01PML | Rc 1/8 | 43 | 33.5 | 15 | 30.5 | R 1/8 | 5 |
| K-02PML | Rc 1/4 | 53 | 33.5 | 15 | 33.5 | R 1/4 | 6 |
| K-03PML | Rc 3/8 | 71 | 33.5 | 15 | 33.5 | R 3/8 | 6 |

プラグ PM-HH型 (めねじ取り付け用)

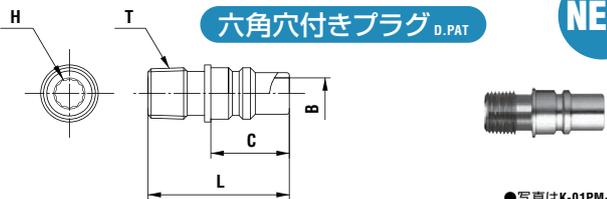


| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------|----|--------|----|-------|----|
| | | | 外径 | L | H | C | T | φB |
| K-01PM-HH | Rc 1/8 | 9 | φ11 | 27 | 内径12角5 | 15 | R 1/8 | 6 |
| K-02PM-HH | Rc 1/4 | 15 | (φ13.4) | 29 | 内径12角5 | 15 | R 1/4 | 6 |

ソケット SH型 (ホース取り付け用)

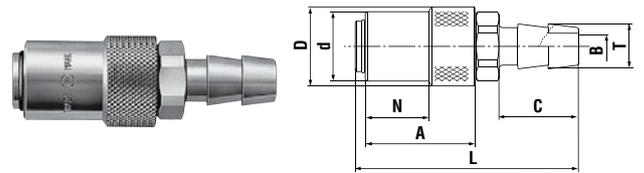


| 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|----|----|
| | | | L | φD | φd | N | A | C | φT | φB |
| K-02SH | 1/4" | 52 | (67) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 29 | 8 | 5 |
| K-03SH | 3/8" | 60 | (59) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 12 | 7 |

ソケット SM型 (めねじ取り付け用)

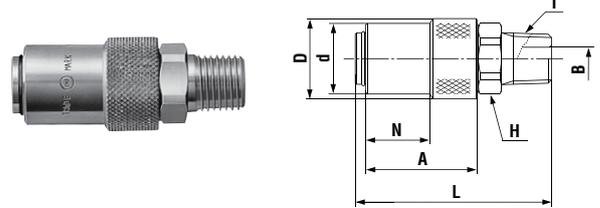


| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|-------|----|
| | | | L | φD | φd | N | A | H | T | φB |
| K-02SM | Rc 1/4 | 70 | (51) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角17 | R 1/4 | 6 |
| K-03SM | Rc 3/8 | 82 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 六角19 | R 3/8 | 6 |

ソケット SF型 (おねじ取り付け用)

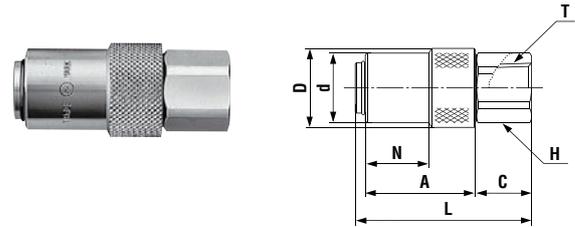

| 製品型式 | 相手側取り 付けサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|--------|------|
| | | | L | φD | φd | N | A | C | T | H |
| K-02SF | R 1/4 | 57 | (46.5) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 14.5 | Rc 1/4 | 六角17 |

ソケット SHL型 (ホース取り付け用)

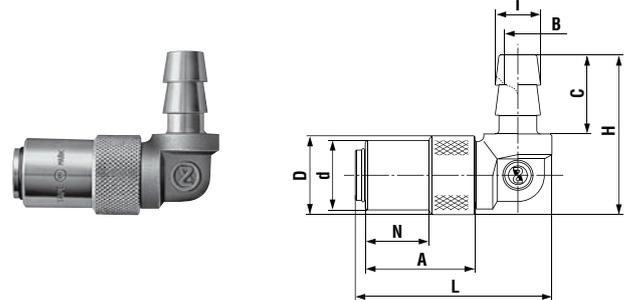

| 製品型式 | 相手側 ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法 (mm) | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|----|--------|-----|
| | | | L | φD | φd | N | A | C | φT | H | φB |
| K-02SHL | 1/4" | 79 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 8 | (42.5) | 4.5 |
| K-03SHL | 3/8" | 87 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 12 | (42.5) | 7 |

注) 1. ソケットのバルブなしもあります。その場合の製品型式はSの前にTがつきます。
(例 K-03SHのバルブなし→K-03TSH)
2. スリーブストップ付きもあります。(受注生産品)

六角棒スパナ(5mm)でプラグの取り付けができます

