




「フラットヘッド」でどんなコーナーからもラクラク測定。

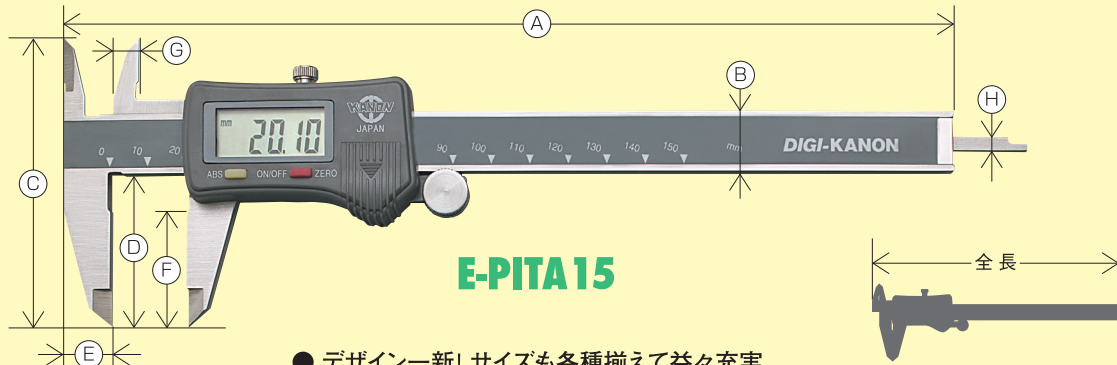

E-PITA15


● デザイナー新! サイズも各種揃えて益々充実。

■ E-PITA : 仕様・価格

(単位 : mm)

型式	測定長	最小表示量	器差	全長	電源	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	価格
E-PITA10	100	0.01	±0.02	191	SR44 1個	160g	184	16	76	40	14	30	7	3.8	¥9,800
E-PITA15	150			241		170g	234	16	76	40	14	30	7	3.8	¥9,800
E-PITA20	200			291		190g	284	16	76	40	14	30	7	3.8	¥13,300
E-PITA30	300		±0.03	396		280g	388	16	103	64	14	47	8	4.8	¥16,000
E-PITA40	400		±0.05	496		400g	488	16	103	64	14	47	8	—	¥43,970

* E-PITA40にはデブスパーは付いておりません。

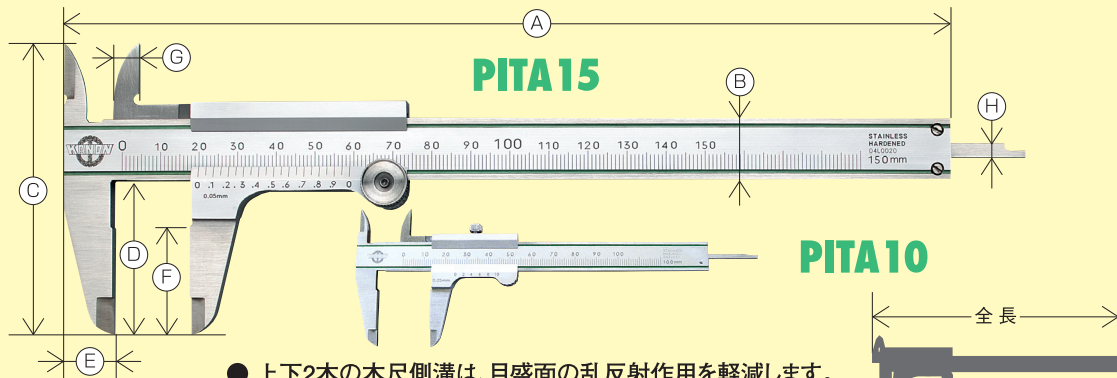

PITA15

PITA10

● 上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。
しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。

■ PITA : 仕様・価格

(単位 : mm)

型式	測定長	最小読取値	器差	全長	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	価格
PITA10	100	0.05 [39mmを 20等分]	±0.05	171	100g	166	13.5	65	34.5	11	25	5	2.4	¥4,560
PITA15	150			237	140g	230	16	76	40	14	28	7	3.8	¥4,560
PITA20	200			287	160g	280	16	76	40	14	28	7	3.8	¥7,030
PITA30	300			409	340g	400	20	111	64	19	48	9	3.8	¥11,500
PITA40	400		±0.06	515	420g	506	20	111	64	19	48	9	—	¥35,940




* PITA40にはデブスパーは付いておりません。

複雑形状測定

高さ測定

内側測定

従来品の場合は…×

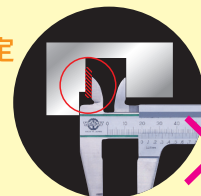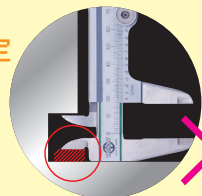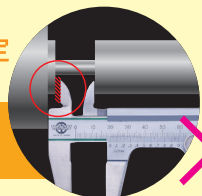

先端の窮屈さもラクラク!

接触しなかった所もピッタリ!

つかえていた所もスッキリ!

ピタノギスの場合

端面測定 (ピタ測定)

