




JUDGEMENT


「判定機能」で合格品・不合格品を瞬時に選別。

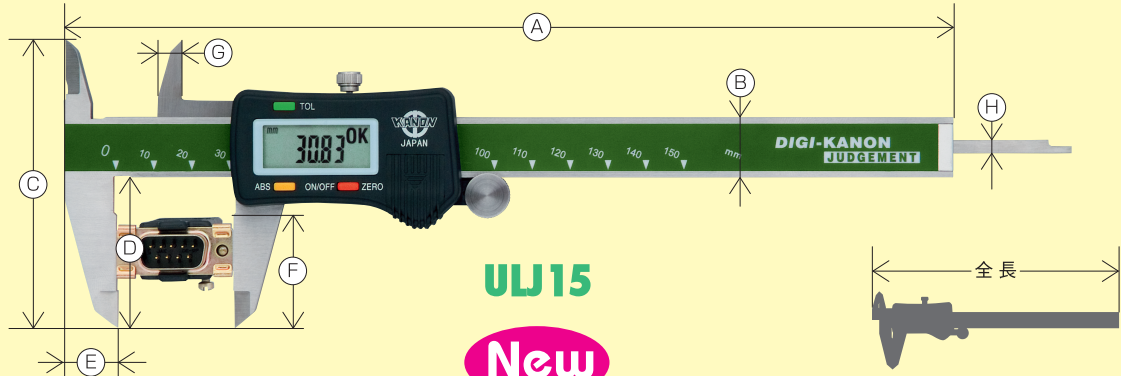

ULJ15

New

内側測定

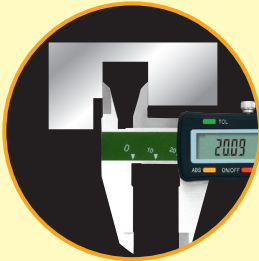


外側測定



段差測定



深さ測定

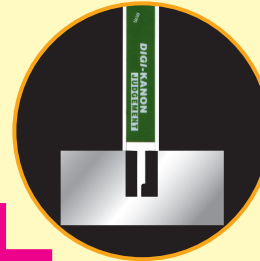


- 大量のパーツ等の合格品・不合格品を選別する際、従来よりも作業時間が大幅に短縮できます。
- 測定ワークの合格規準値を予め設定しておく事により、OK/NG表示がパネルで瞬時に確認可能。誰にでも素早く簡単に判定することができます。
- 従来のノギスでは測定しづらかった複雑形状もフラットヘッドの採用で先端がピタッと接触し、端面測定もストレスなく可能になりました。

通常測定はもちろん、ジャッジメントはさらに!

端面測定 (ピタ測定)



判定機能

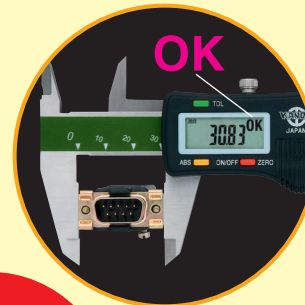

OK表示で、素早く正確に「判定」できます。

「設定方法」は弊社ホームページをご覧ください。

中村製作所 [かんたんジャッジメントガイド](#) で [検索](#)
http://www.bestool-kanon.co.jp/campaign_ulj.html



■ ULJ : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小表示量	器 差	全 長	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
ULJ15	150	0.01	±0.03	241	SR44 1個	170g	234	16	76	40	14	30	7	3.8	¥12,500
ULJ20	200			291		190g	284	16	76	40	14	30	7	3.8	¥17,000
ULJ30	300			396		280g	388	16	103	64	14	47	8	4.8	¥25,000