


EMA

大型の測定に最適。

大型の測定に最適なデジタルノギス。

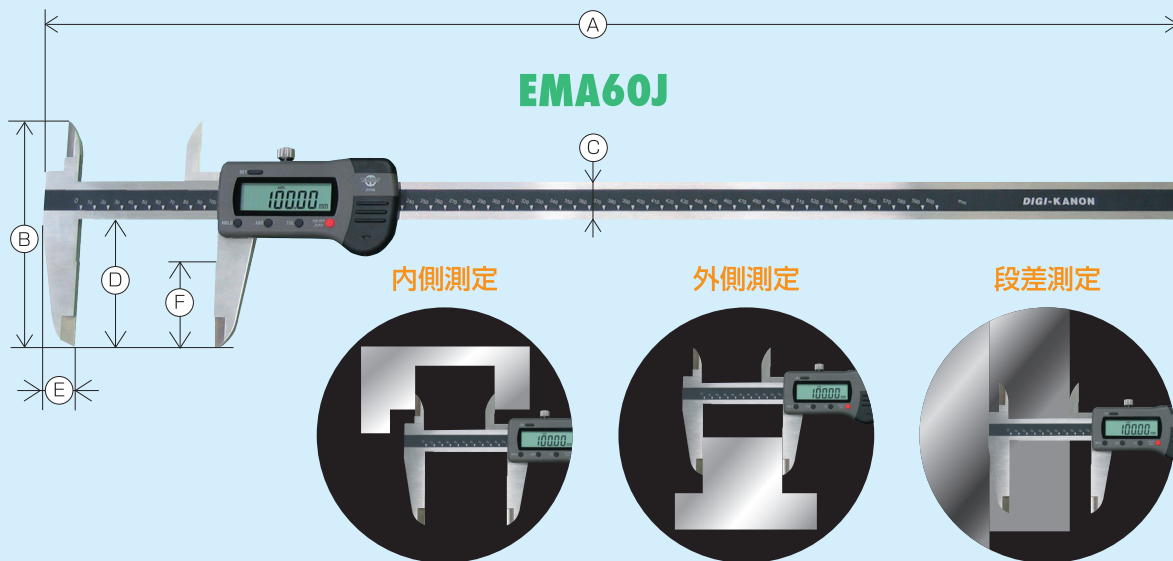

■ EMA : 仕様・価格

〈単位 : mm〉


型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	価 格
EMA60J	600	0.01	±0.05	CR2032 1個	1.4Kg	800	165	28	89	28	60	¥60,000
EMA100J	1000		±0.07		2.0Kg	1200	215	28	128	32	90	¥98,000

DMK-J

ゴールドベースに黒の目盛が見易く瞬読に最適。

「目盛ダイヤル」で瞬読。測定を素早く読取るダイヤル付ノギス。

ダイヤル直読式

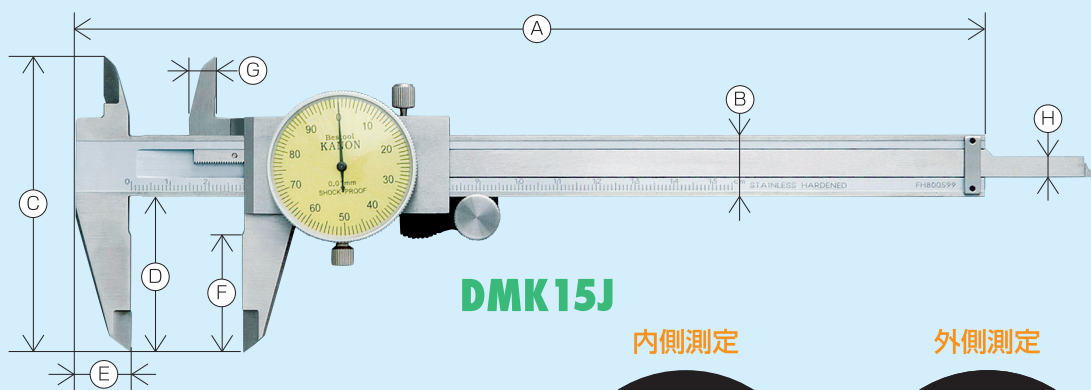

- 目盛ダイヤルで素早く読取れます。
- ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。
- 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。

■ DMK-J : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小目盛	器 差	指針の一回転	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
DMK15J	150	0.01	±0.02	1	150g	235	16	77	40	14	30	7	5	¥8,400
DMK20J	200		±0.03	1	210g	290	17	90	50	17	38	7	5	¥8,800
DMK30J	300		±0.04	1	320g	395	17	105	64	18	50	9	3.8	¥15,000