


# E-LSDM / LSDM

大口径の穴の深さ測定に最適。


「ロングベース」で、大口径部の深さ測定に最適なロングベースのデプスゲージ。

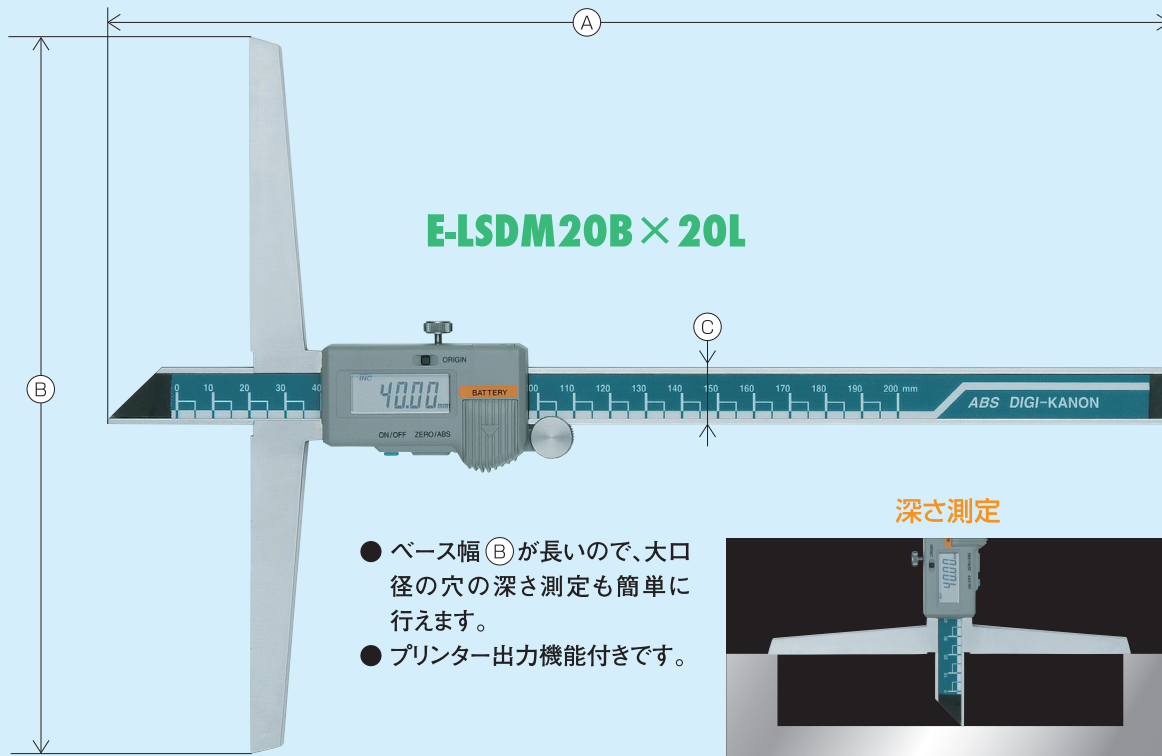

## E-LSDM20B×20L

- ベース幅 **(B)** が長いので、大口径の穴の深さ測定も簡単に行えます。
- プリンター出力機能付きです。


深さ測定

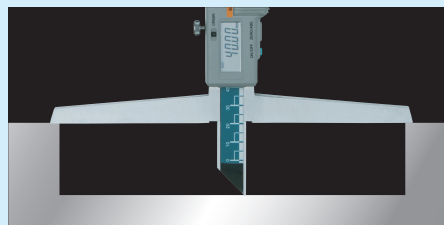

### ■ E-LSDM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	価 格
E-LSDM15B×15L	150	0.01	±0.02	SR44 1個	280g	245	150	16	¥47,220
E-LSDM20B×20L	200				340g	295	200	16	¥64,500

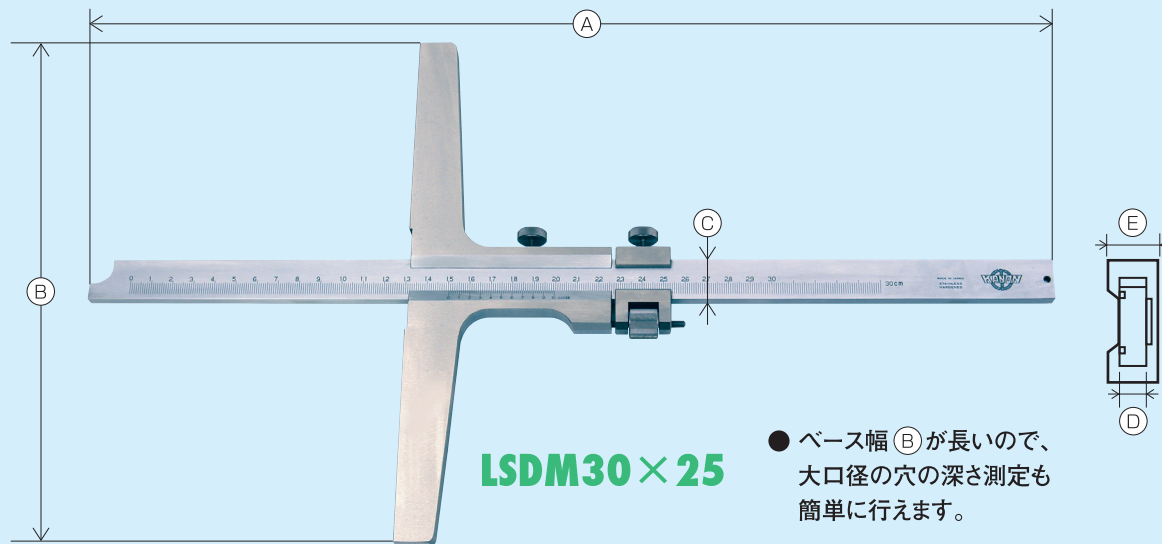

## LSDM30×25

- ベース幅 **(B)** が長いので、大口径の穴の深さ測定も簡単に行えます。

### ■ LSDM : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	価 格
LSDM15×15	150	0.02 {49mmを 50等分}	±0.03	320g	260	150	11	4	8	¥38,900
LSDM15×20	150			370g	260	200	11	4	8	¥53,800
LSDM15×25	150			850g	300	250	20	6	11	¥100,400
LSDM20×15	200			320g	310	150	11	4	8	¥48,200
LSDM20×20	200			380g	310	200	11	4	8	¥60,500
LSDM20×25	200			900g	350	250	20	6	11	¥110,000
LSDM30×15	300	±0.04	±0.04	350g	410	150	11	4	8	¥62,900
LSDM30×20	300			410g	410	200	11	4	8	¥96,800
LSDM30×25	300			1.1kg	450	250	20	6	11	¥124,300