


# BSDM

横穴のある深さ測定に最適。

「フック付」で、突き当たりの無い穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。

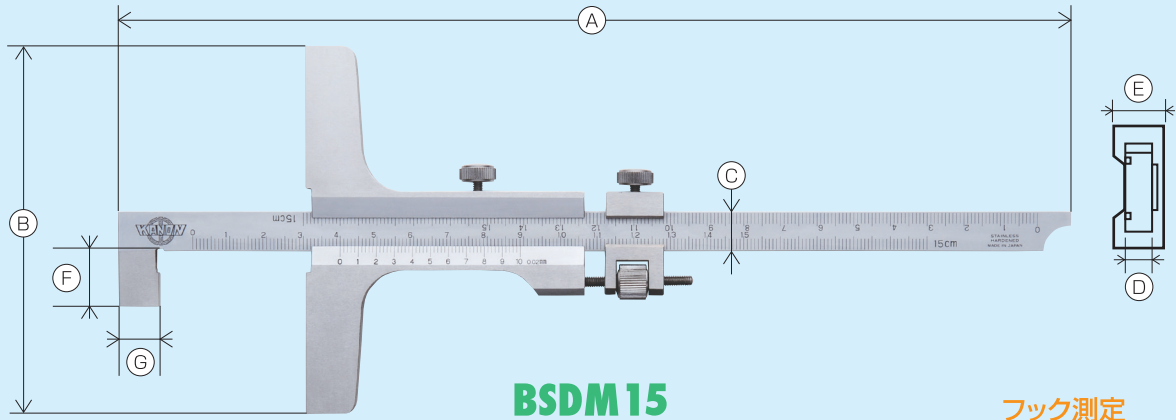

**BSDM15**


フック測定

● スライダーを差し換えればSDM型として使用できます。

■ BSDM : 仕様・価格

〈単位 : mm〉


型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	価 格
BSDM15	150	0.02 (49mmを 50等分)	±0.03	270g	260	100	11	4	8	15	約11	¥27,100
BSDM20	200			290g	310	100	11	4	8	15	約11	¥29,300
BSDM30	300		±0.04	320g	410	100	11	4	8	15	約11	¥33,100

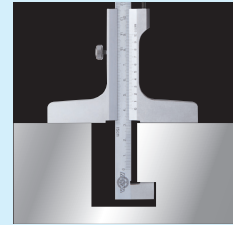

# BSD-P

通常の穴のフック測定に最適。

「標準タイプ」微動送りのないカールマール型フック付デプスゲージ。

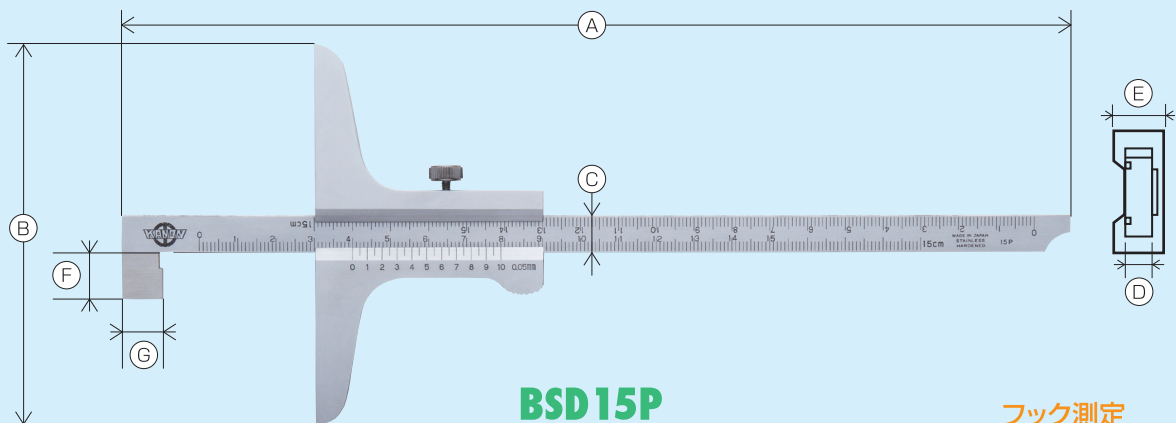

**BSD15P**

フック測定

● スライダーを差し換えればSD-P型として使用できます。

■ BSD-P : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	価 格
BSD15P	150	0.05 (39mmを 20等分)	±0.07	140g	250	100	10	3	6	12	約10	¥12,200
BSD20P	200			150g	300	100	10	3	6	12	約10	¥16,700
BSD30P	300		±0.08	170g	400	100	10	3	6	12	約10	¥22,000

