


SD-P


通常の穴の深さ測定に最適。

「標準タイプ」微動送りのないカールマール型デプスゲージ。

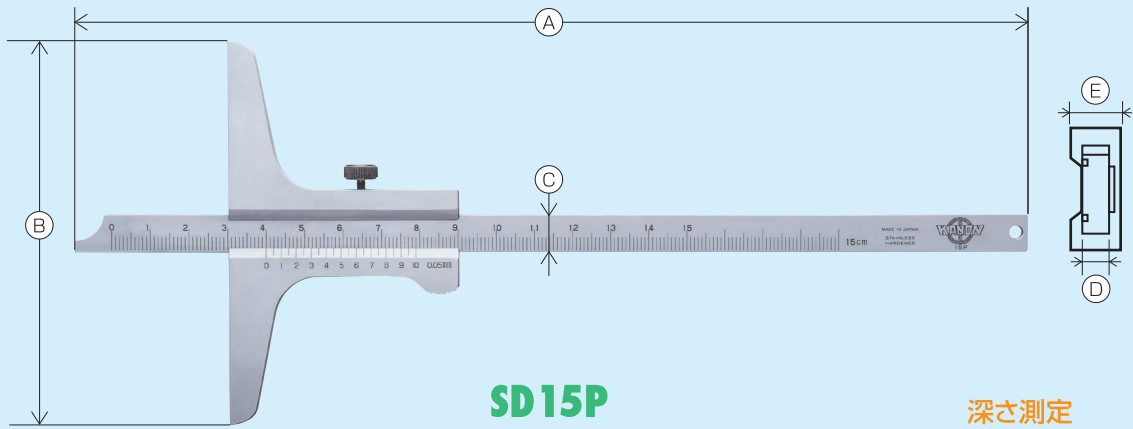

SD15P

深さ測定

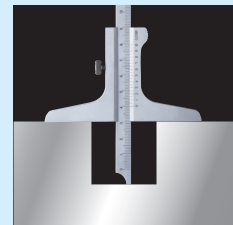

■ SD-P : 仕様・価格

〈単位 : mm〉


型 式	測定長	最小読取值	器 差	質 量	A	B	C	D	E	価 格
SD15P	150	0.05 (39mmを 20等分)	±0.07	140g	250	100	10	3	6	¥9,600
SD20P	200			150g	300	100	10	3	6	¥10,700
SD30P	300		±0.08	180g	400	100	10	3	6	¥15,800

TH 細穴

細い穴の深さ測定に最適。




「φ1.5mmデプスバー」で、細い穴の深さ測定に最適な細穴デプスゲージ。

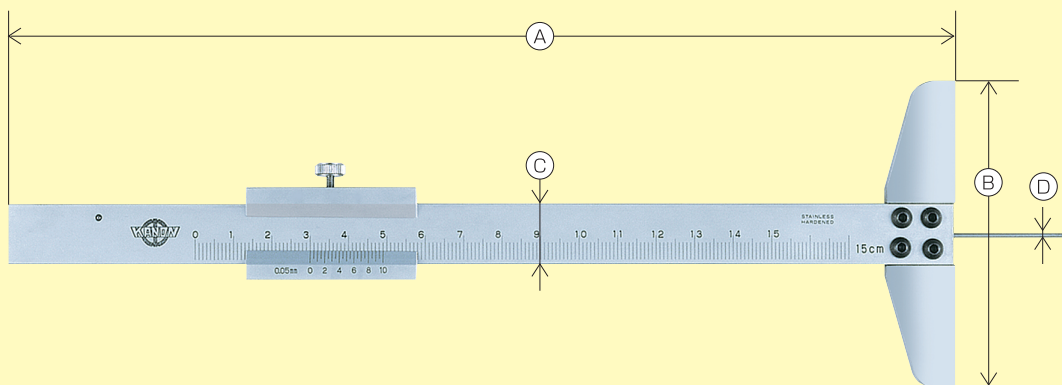

TH15 (細穴15)

深さ測定

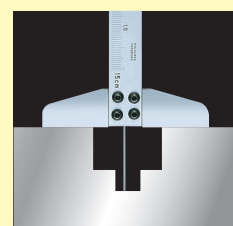

● デプスバーがφ1.5mmと細いので、細い穴の深さ測定に最適です。

■ TH : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小読取值	器 差	質 量	A	B	C	D	価 格
TH15 (細穴15)	150	0.05	±0.07	160g	245	80	16	φ1.5	¥23,500

* 最小読取值は0.05 (19mmを20等分)