


M / M-60P

通常測定 of 標準型ノギス。

「標準タイプ」

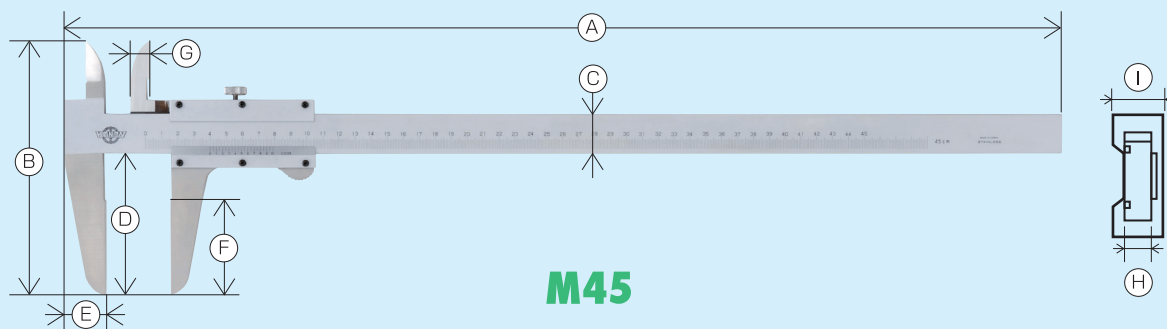

M45


■ M : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	価 格
M45	450	0.05 〔39mmを 20等分〕	±0.10	900g	625	161.5	25	90	25	60	12.5	6	12.5	¥54,200
M50	500			1.13kg	670	161.5	25	90	25	60	12.5	6	12.5	¥55,700
M60	600	0.05 〔39mmを 20等分〕	±0.11	1.25kg	780	161.5	25	90	25	60	12.5	6	12.5	¥56,000
M100	1000			3.50kg	1250	222	32	130	32	85	16	8	15	¥110,000

* M40は生産中止とさせていただきます。代替製品としてPITA40を発売しております。(P3をご覧ください)

測定長が長いのに片手でらくらく持てる軽量ノギス。
価格もリーズナブルです。

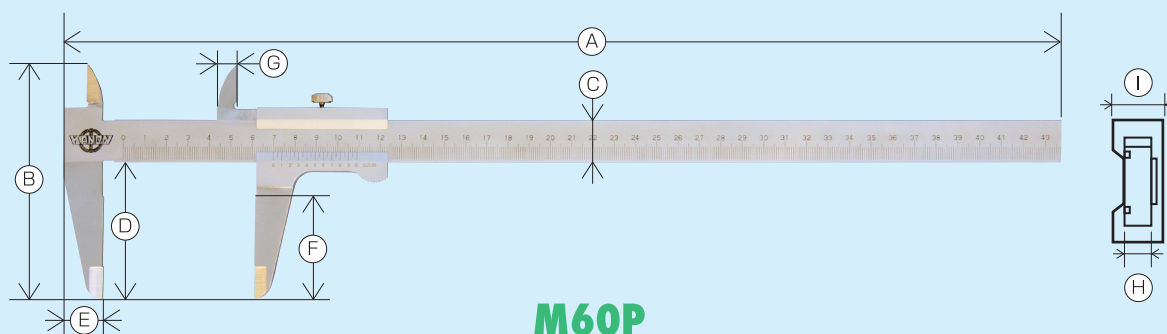

M60P

■ M60P : 仕様・価格

〈単位：mm〉

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	価 格
M60P	600	0.05 〔39mmを 20等分〕	±0.11	612g	800	111.6	20	64.2	19	48	9.4	4	8	¥39,000

* M60PにはJISマークは付いておりません。器差はJIS規格内となっております。