


E-BL


狭い溝の外側測定に最適。

「ブレードジョウ」で、狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に最適なデジタルブレードノギス。

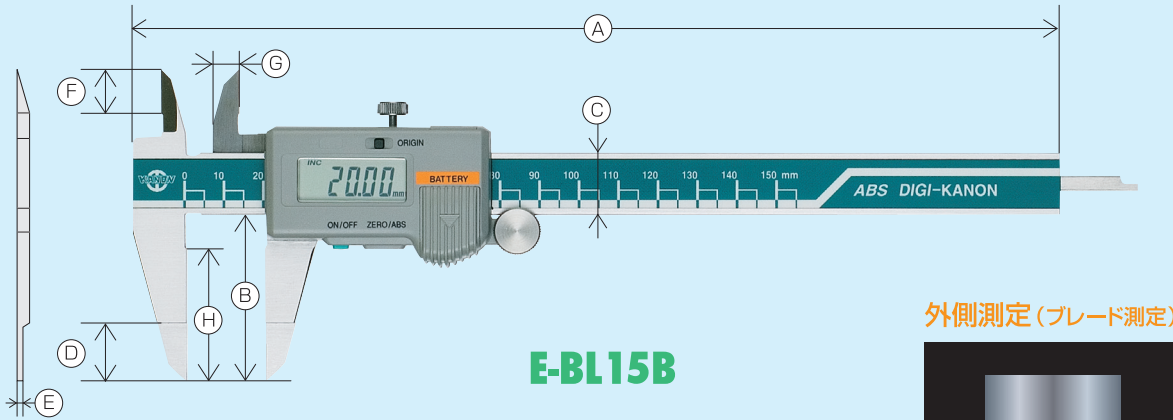

E-BL15B

外側測定 (ブレード測定)

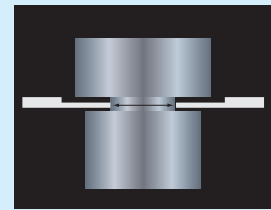

- 外側用ジョウの先端部が0.8mmと薄いため、細い溝の外側測定に最適です。
- プリンター出力機能付きです。

■ E-BL : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
E-BL15B	150	0.01	±0.02	SR44 1個	160g	236	42	16	15	0.8	11.3	7	33.4	¥40,420

E-WK

同一方向面の測定に最適。




「ブレードジョウ」で、狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギス。



E-WK15J

同一方向面測定

外側測定 (ブレード測定)

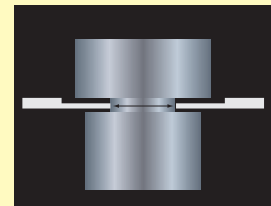

- 外側用ジョウの先端部が0.8mmと薄いため、狭い隙間・同一方向面の測定に最適です。

■ E-WK : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
E-WK15J	0~150	0.01	±0.05	SR44 1個	166g	234	73	36	39.5	11.5	15	5	0.8	¥33,000

* 同一方向面の測定範囲は6~150mmです。