



フランジ付ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

RF-Series
LF-Series

内径:1.5mm~4mm

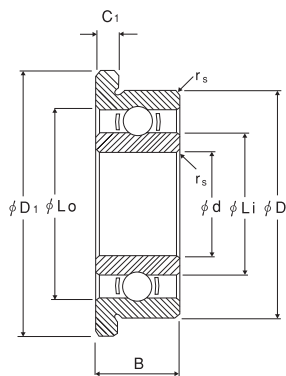

開放形
Radial Flanged Open Ball Bearings

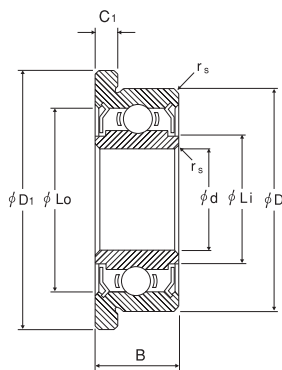

シールド付
Radial Flanged Shielded Ball Bearings

内径 d	外径 D	主要寸法 (mm)				NMB呼び記号			参考③ ISO/JIS 呼び記号	肩径 (mm)				玉		基本定格荷重			
		幅 (B)		面取り r_s min	フランジ		開放形	シールド付		シールド	開放形		シールド		寸法 (mm)	個数	動荷重C _r ^① (N)	静荷重C _{0r} ^② (N)	
		開放	シールド		外径	幅 開放 シールド					外輪 Lo	内輪 Li	外輪 Lo	内輪 Li					
1	3	1	—	0.05	3.8	0.3	—	LF-310	—	—	F681	2.41	1.60	—	—	0.5000	7	80	23
1.5	4	1.2	2	0.05	5.0	0.4	0.6	LF-415	LF-415ZZ	—	F68/1.5	3.24	2.26	3.49	2.26	0.635	7	125	38
	5	2	2.6	0.15	6.5	0.6	0.8	RF-515	RF-515ZZ	—	F69/1.5	3.73	2.60	4.03	2.60	0.7938	7	184	57
	6	2.5	3	0.15	7.5	0.6	0.8	RF-615	RF-615ZZ	—	F60/1.5	4.73	2.90	5.06	2.90	1.1906	6	324	97
2	5	1.5	2.3	0.08	6.1	0.5	0.6	LF-520	LF-520ZZ	—	F682	4.00	2.90	4.28	2.90	0.7938	7	187	59
	6	2.3	3	0.15	7.5	0.6	0.8	RF-620	RF-620ZZ	—	F692	4.75	3.16	5.23	3.10	1.1906	6	330	99
	7	2.8	3.5	0.15	8.5	0.7	0.9	RF-720	RF-720ZZ	—	F602	5.52	3.80	5.93	3.80	1.1906	7	380	126
2.5	6	1.8	2.6	0.08	7.1	0.5	0.8	LF-625	LF-625ZZ	—	F68/2.5	4.93	3.80	5.23	3.80	0.7938	8	206	73
	7	2.5	3.5	0.15	8.5	0.7	0.9	RF-725	RF-725ZZ	—	F69/2.5	5.52	3.80	5.93	3.80	1.1906	7	380	126
	8	2.8	4	0.15	9.5	0.7	0.9	RF-825	RF-825ZZ	—	F60/2.5	6.53	4.10	7.19	4.10	1.5875	6	553	176
3	6	2	2.5	0.08	7.2	0.6	0.6	LF-630	LF-630ZZ	—	—	4.93	3.80	5.23	3.80	0.7938	8	206	73
	7	2	3	0.1	8.1	0.5	0.8	LF-730	LF-730ZZ	—	F683	5.83	4.10	6.13	4.10	1.1906	7	384	129
	8	3	4	0.15	9.5	0.7	0.9	RF-830	RF-830ZZ	—	F693	6.53	4.10	7.19	4.10	1.5875	6	553	176
	9	3	5	0.15	10.5	0.7	1	RF-930	RF-930ZZ	—	F603	7.23	4.80	7.64	4.80	1.5875	7	634	219
	9	—	4	0.15	10.6	—	0.8	—	RF-930ZZY04	—	—	—	—	7.64	4.80	1.5875	7	634	219
	10	4	4	0.15	11.5	1	1	RF-1030	RF-1030ZZ	—	F623	8.20	5.08	8.20	5.08	1.5875	7	641	226
4	7	2	2.5	0.08	8.2	0.6	0.6	LF-740	LF-740ZZ	—	—	5.93	4.80	6.33	4.80	0.7938	11	252	106
	8	2	3	0.1	9.2	0.6	0.6	LF-840	LF-840ZZ	—	—	6.93	5.20	7.24	5.20	1.1906	7	391	140
	9	2.5	4	0.1	10.3	0.6	1	LF-940	LF-940ZZ	—	F684	7.48	5.20	7.93	5.20	1.5875	7	641	226
	10	3	4	0.15	11.6	0.6	0.8	LF-1040	LF-1040ZZ	—	—	7.96	5.80	8.50	5.46	1.5875	8	708	266
	11	4	4	0.15	12.5	1	1	RF-1140	RF-1140ZZ	—	F694	9.54	6.40	9.54	6.40	1.5875	8	714	276
	12	4	4	0.2	13.5	1	1	RF-1240	RF-1240ZZ	—	F604	9.99	5.62	9.99	5.62	2.0000	7	959	347
	13	5	5	0.2	15	1	1	RF-1340	RF-1340HH	—	F624	11.04	7.00	11.04	7.00	2.3813	7	1306	487
	16	5	5	0.3	18	1	1	RF-1640	RF-1640ZZ	—	F634	13.41	7.80	13.20	7.80	2.7781	7	1735	671

フランジ付きラジアル玉軸受は、ステンレス材が標準となっています。
選定にあたっては当社にご相談ください。

③ ISO/JIS呼び記号は開放形のみ載せています。

① JIS B 1518による値 ② JIS B 1519による値