


# スラスト玉軸受

注意：スラスト玉軸受の公差はJISに準拠しておりません。寸法公差につきましては、お問い合わせ願います。

## T-DSG Series

内径:3mm~10mm

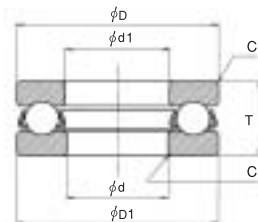


主要寸法 (mm)						呼び記号	玉		基本定格荷重	
内径 d	内径 d <sub>1</sub>	外径 D	外径 D <sub>1</sub>	高さ T	面取り C		寸法 (mm)	個数	動荷重Ca <sup>①</sup> (N)	静荷重Coa <sup>②</sup> (N)
3	3.1	8	8	3.5	0.15	T-830DSG	2.0000	7	1788	1725
4	4.1	9	9	4	0.1	T-940DSG	2.0000	8	1859	1972
	4.1	10	10	4.5	0.15	T-1040DSG	2.0000	9	1926	2218
5	5.1	10	10	4	0.1	T-1050DSG	2.0000	9	1926	2218
6	6.2	12	12	4.5	0.15	T-1260DSG	2.0000	9	1824	2218
7	7.2	15	15	5.2	0.2	T-1570DSG	2.3813	9	2476	3144
8	8.2	16	16	5	0.2	T-1680DSG	2.3813	9	2413	3144
9	9.2	17	17	5	0.2	T-1790DSG	3.0000	9	1633	2218
10	10.2	18	18	5.5	0.2	T-1810DSG	3.1750	12	5119	7452

①JIS B 1518による値  
②JIS B 1519による値

## T-Series

内径:3mm~10mm

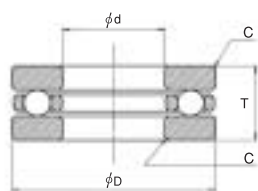

主要寸法 (mm)				呼び記号	玉	
内径 d	外径 D	高さ T	面取り C		寸法 (mm)	個数
3	8	3.5	0.2	T-830	1.1906	7
4	9	4.0	0.2	T-940	1.1906	8
5	11	4.5	0.2	T-1150	1.5875	8
6	12	4.5	0.2	T-1260	1.5875	9
7	15	5.0	0.3	T-1570	2.0000	7
8	16	5.0	0.3	T-1680	2.0000	8
9	17	5.0	0.3	T-1790	2.0000	9
10	18	5.5	0.3	T-1810	2.3813	9

スラスト玉軸受はステンレス材が標準となっています。  
選定に当たっては当社にご相談ください。