

▼ エアーマータ&スピンドル(セパレートタイプ)

ストレートスピンドル



外径 $\phi 30\text{mm}$

Max. $19,000\text{min}^{-1}$ (0.5MPa : AM-3020R/L使用時)

最大出力 130W

90°アングル
モータもあります

スピンドル振れ精度：
1 μm 以内



エアーマータ
AM-3020R (価格¥100,000)
→P.21参照

エアラインキット
AL-M1202 (価格¥39,000)

OPTION →P.35参照



ストレートスピンドル
NR-3060S (価格¥72,000)


コレット：
最大 $\phi 6.35\text{mm}$

コレット
CHK-3.0 (価格¥7,500)

OPTION →P.36参照

※その他サイズもご用意しております。

● AM-3020Rトルク-回転速度 特性グラフ

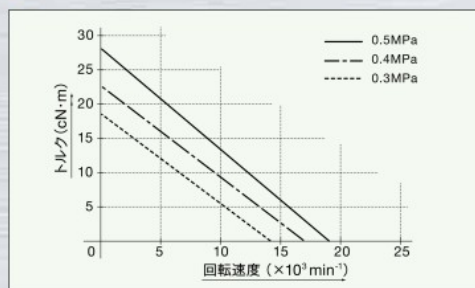


スピンドル
<セラミックベアリング仕様>

NR-3060S

外径	回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
$\phi 30\text{mm}$	$19,000\text{min}^{-1}$ (AM-3020R/L使用時)	1 μm 以内	$\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ (CHKグループ)	260g

DXF-data

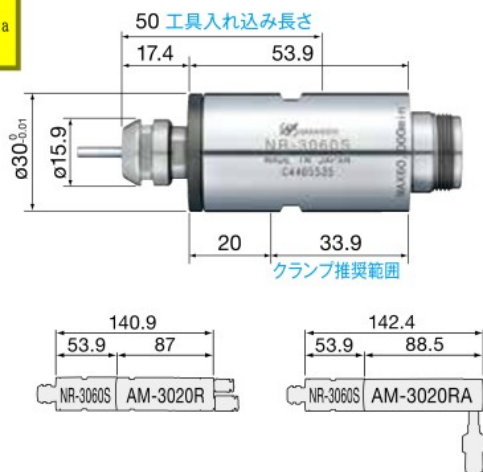

コード番号 **1583** 型式 **NR-3060S** 価格 **¥ 72,000**

<標準装備・付属品>

- コレット $\phi 3.0\text{mm}$ (CHK-3.0) • コレットナット (K-265)
- スパナ (12 \times 14) : 2枚・(22 \times 27) : 1枚

<オプション>

- コレット (CHKグループ) : $\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ 詳細 P.36 参照
- メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 $\phi 30\text{mm}$ 以下用
- 砥石軸 (AGM-03) : 内径 $\phi 5.0\text{mm}$ 砥石用
- 砥石フランジ (EGF-19) : $\phi 19.05 \times \phi 40 \times 7\text{mm}$ 砥石用