

▼ エアーマータ&スピンドル(セバレートタイプ)

ストレートスピンドル



外径 $\phi 22.8\text{mm}$

Max. $30,000\text{min}^{-1}$ (0.5MPa)

最大出力 108W

**90°アングル
モータもあります**



エアーマータ
AM-310R (価格¥96,000)
→P.31参照

エアークイット
AL-M1202 (価格¥39,000)

OPTION →P.35参照



ストレートスピンドル
NR-303 (価格¥37,000)

コレット:
最大 $\phi 6.35\text{mm}$


コレット
CHK-3.0(価格¥7,500)

OPTION →P.36参照

※その他サイズもご用意しております。

※スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。




● AM-310R トルク-回転速度 特性グラフ

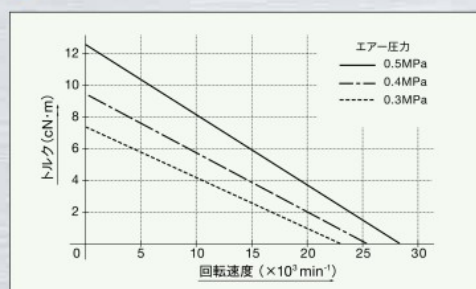

スピンドル
NR-303

外径	回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
$\phi 22.8\text{mm}$	$30,000\text{min}^{-1}$ (AM-310R/L使用時)	2 μm 以内	$\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ (CHKグループ)	215g

 DXF-data

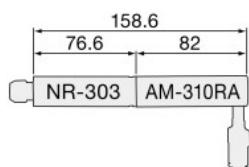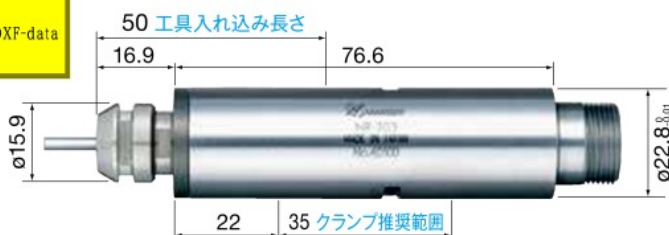

コード番号 **1830** 型式 **NR-303** 価格 **¥37,000**

<標準装備・付属品>

- コレット $\phi 3.0\text{mm}$ (CHK-3.0) ●コレットナット (K-265)
- スパナ (12×14) : 2枚・(20×24) : 1枚

<オプション>

- コレット (CHK グループ) : $\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ 詳細 P.36 参照
- メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 $\phi 30\text{mm}$ 以下用
- 砥石軸 (AGM-03) : 内径 $\phi 5.0\text{mm}$ 砥石用