

超硬カッター アソートセット

軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 **Double Cut** チタンコートセット (木箱付)
ダブルカット



28111 チタンコート

12本入 (軸径 $\phi 3.0$ mm / ダブルカット)		
21201	21241	21262
21205	21242	21265
21212	21245	21272
21213	21261	21275

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 **Double Cut** チタンコートセット (木箱付)
ダブルカット



28115 チタンコート

8本入 (軸径 $\phi 6.0$ mm / ダブルカット)	
21511	21535
21512	21536
21515	21541
21516	21546

軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入 **Single Cut** アソートセット
シングルカット



28121

12本入 (軸径 $\phi 2.34$ mm / シングルカット)		
23014	23024	23161
23017	23131	23162
23019	23132	23163
23022	23133	23166

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

1パック12本入 **Double Cut** アソートセット
ダブルカット




28125

12本入 (軸径 $\phi 2.34$ mm / ダブルカット)		
23403	23412	23504
23405	23413	23507
23407	23415	23553
23410	23416	23573

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 **Single Cut** アソートセット (木箱付)
シングルカット

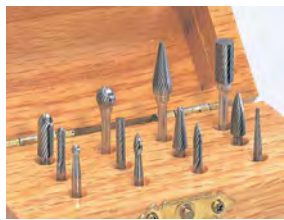

28141

12本入 (軸径 $\phi 3.0$ mm / シングルカット)		
24016	24161	24305
24019	24164	24402
24041	24301	24452
24044	24303	24454

1パック12本入 **Double Cut** アソートセット (木箱付)
ダブルカット



28145

12本入 (軸径 $\phi 3.0$ mm / ダブルカット)		
24073	24214	24366
24076	24217	24504
24093	24362	24532
24096	24364	24534

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 **Single Cut** アソートセット (木箱付)
シングルカット



28171

8本入 (軸径 $\phi 6.0$ mm / シングルカット)	
26011	26111
26031	26131
26071	26151
26091	26171

1パック8本入 **Single Cut** アソートセット (木箱付)
シングルカット



28175

8本入 (軸径 $\phi 6.0$ mm / シングルカット)	
26013	26113
26033	26133
26073	26153
26092	26172

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 **Double Cut** アソートセット (木箱付)
ダブルカット



28181

8本入 (軸径 $\phi 6.0$ mm / ダブルカット)	
26021	26121
26041	26141
26081	26161
26101	26181

1パック8本入 **Double Cut** アソートセット (木箱付)
ダブルカット



28185

8本入 (軸径 $\phi 6.0$ mm / ダブルカット)	
26023	26123
26043	26143
26083	26163
26102	26182

軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 **Alloy Cut** アソートセット (木箱付)
アロイカット



24601

12本入 (軸径 $\phi 3.0$ mm / アロイカット)		
24611	24631	24653
24612	24632	24654
24622	24646	24661
24623	24651	24663

1パック1箱入 木箱



軸径 $\phi 3.0$ mm×12穴
外形寸法
W105×D51×H74mm

28190



軸径 $\phi 6.0$ mm×8穴
外形寸法
W105×D52×H89mm

28191