


# フェルトバフ



- 研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
- 高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
- 均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
- 研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。


軸径  $\phi 2.34$

1パック10本入

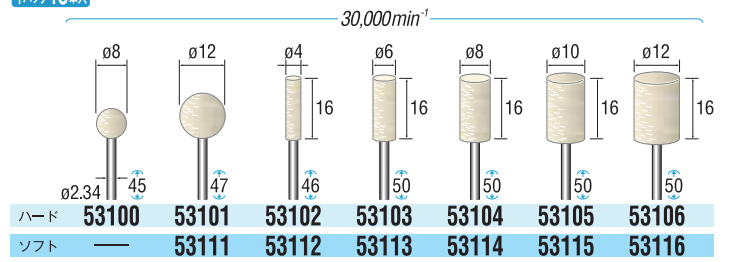


軸径  $\phi 2.34$

1パック10本入

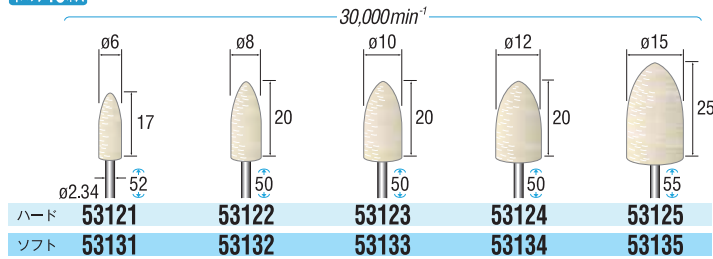


1パック10本入

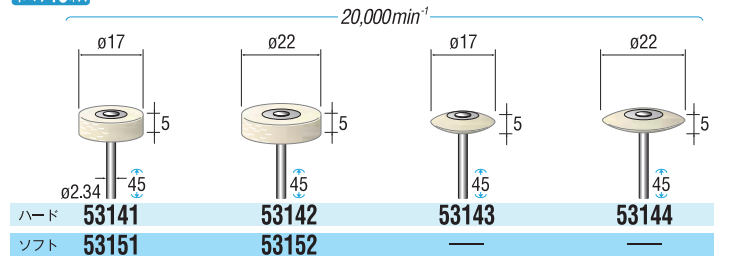

軸径  $\phi 2.34$


1パック10本入

イエローバフ WA(アルミナ)含侵タイプ

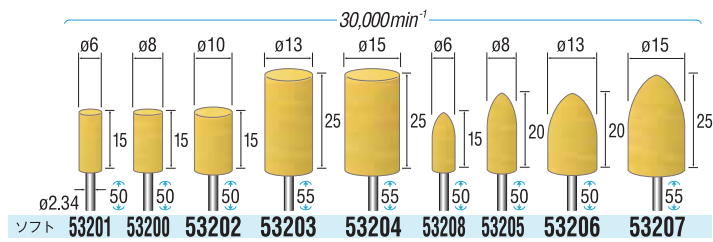


1パック10本入

グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含侵タイプ

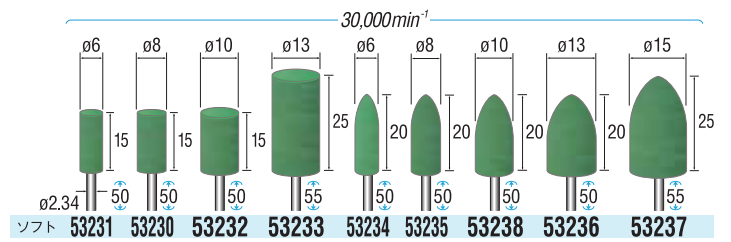


軸径  $\phi 3.0$

1パック10本入

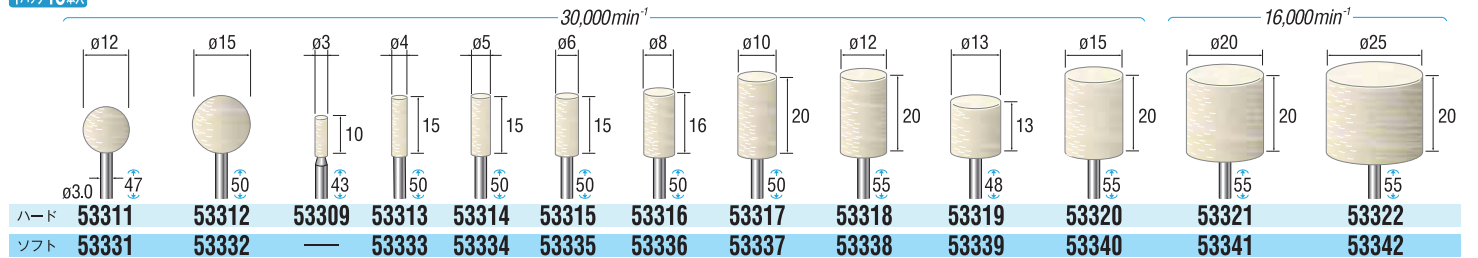


軸径  $\phi 3.0$

1パック10本入

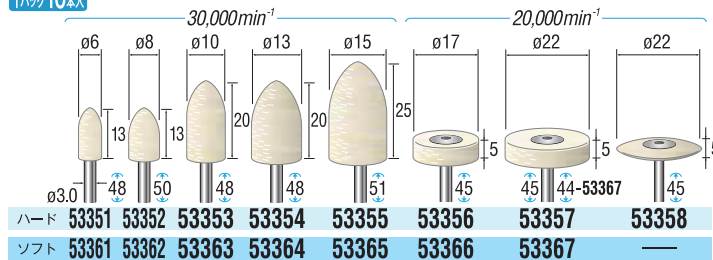


1パック10本入

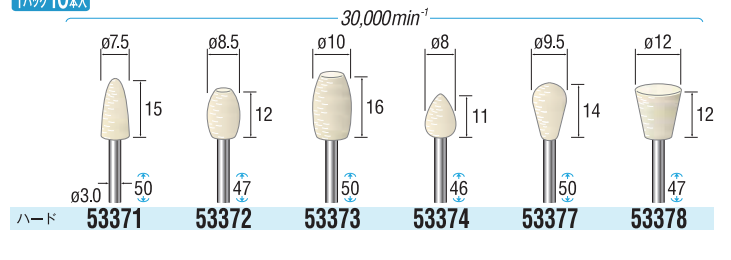

軸径  $\phi 3.0$


1パック10本入

イエローバフ WA(アルミナ)含侵タイプ

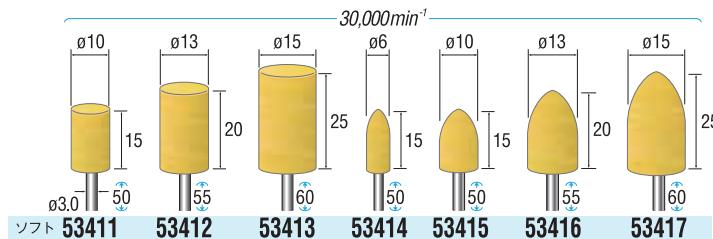

1パック10本入

グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含侵タイプ

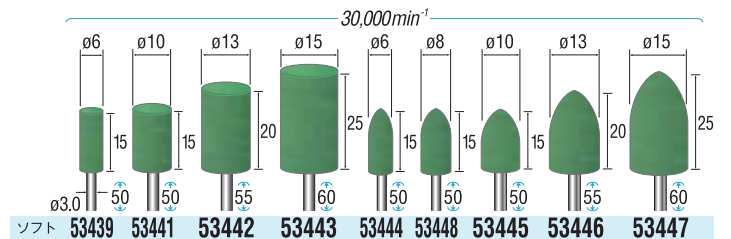

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下  $\phi$  は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。