

カテゴリ 5e UTP ケーブル

- 「NSEDТ」はCat.5e規格に対して大幅なマージンを持った、ギガビット伝送用のUTPケーブルです。
- 外被は非鉛PVC、環境配慮型は難燃ポリエチレン(FRPE)。
- 残量がわかるレンジスマーク入り。

Cat.5e



品名	商品内容	外被色	標準長	荷姿
0.5-4P NSEDТ (□□)	0.5mm 4対	下表	300m	フリーコイル
0.5-4P EM-NSEDТ (□□)	0.5mm 4対 環境配慮型	下表	300m	フリーコイル

※(□□)には外被色が入ります。

■構造図

0.5-4P NSEDТ (15色)


色記号	SB	LB	BL	GG	DG	RD	OR	WH	YW	GY	IV	PK	PU	BR	BK
色	水	うす水	青	若草	緑	赤	橙	白	黄	灰	象牙	桃	紫	茶	黒

0.5-4P EM-NSEDТ (14色)


色記号	SB	BL	GG	DG	RD	OR	WH	YW	GY	IV	PK	PU	BR	BK
色	水	青	若草	緑	赤	橙	白	黄	灰	象牙	桃	紫	茶	黒

■構造表

品名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
0.5-4P NSEDТ (□□)	5.2	30	○
0.5-4P EM-NSEDТ (□□)			○

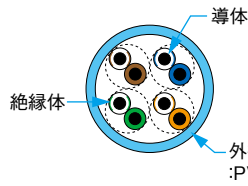

パッチケーブル

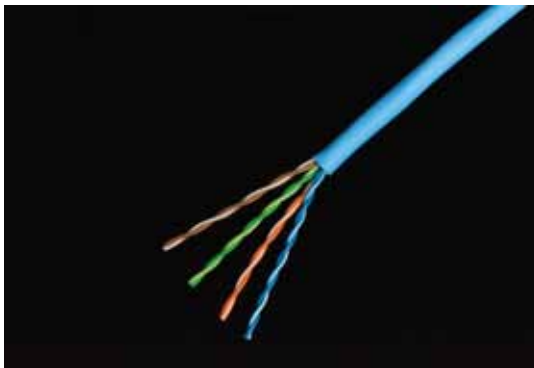

品名	商品内容	外被色	標準長	荷姿
4P NSEDТ-PC □□	4対 燃線導体:7本/0.20mm	下表	200m	箱
4P EM-NSEDТ-PC	4対 燃線導体:7本/0.20mm 環境配慮型	水色	200m	箱

※□□には外被色が入ります。

■構造図

色記号	SB	BL	GG	DG	RD	OR	WH	YW	GY	IV	PK	PU	BR	BK
色	水	青	若草	緑	赤	橙	白	黄	灰	象牙	桃	紫	茶	黒

■構造表

品名	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	在庫
4P NSEDТ-PC (□□)	5.8	35	○
4P EM-NSEDТ-PC			

