


製品記号: **FCD**

■使用面

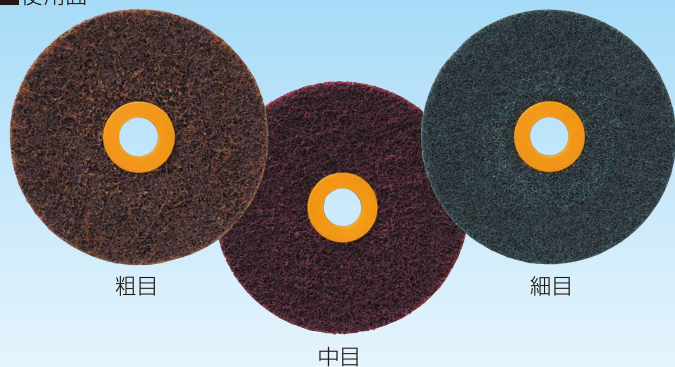

内装 (10枚入り)

**特長**

- クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、きれいに仕上げができます。
- ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。
- 通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
- オレンジ色のプッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。

**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業

外径 (mm)	孔径 (mm)	粒度			梱包 外装(内装×個数)	最高使用周速度	ポイント大作戦 (内装につき)
		粗目	中目	細目			
100	15	FCD100A	FCD100T	FCD100H	100枚(10枚×10)	72m/s(4,300m/min)	10ポイント

標準品 標準品 納期がかかる場合があります。

粗目…#80相当 中目…#120~150相当 細目…#320相当

**【付属品】**  
内装につき専用パット1枚→



上記専用パット以外に、曲面パットもご用意しています。ご購入の際は別途お申し付けください。




FCディスクコットンホイルト-27  
仕上研磨用砥石

アルミ・ステンレスなどのバリ取り、面取り用に

## コットンホイール

T-27 オフセット型

製品記号: **CH27**

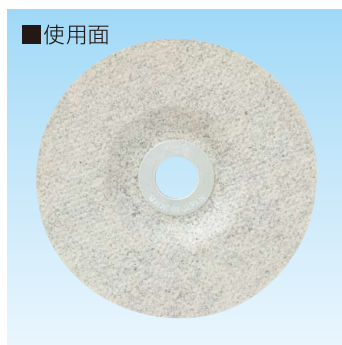

内装 (5枚入り)

**特長**

- 加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上げができるため、研磨、仕上げ作業に最適です。
- 研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないため、面取り作業に効果的です。
- 銀色のプッシュを外せば、16孔用のグラインダにもご使用頂けます。

**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×個数)	最高使用周速度	ポイント大作戦 (内装につき)
				36	54	80	120			
100	6	15	A	CH271006A36GFX	CH271006A54GFX	CH271006A80GFX	CH271006A120GFX	50枚(5枚×10)	72m/s (4,300m/min)	20 ポイント
		16		CH27100616A36GFX	CH27100616A54GFX	CH27100616A80GFX	CH27100616A120GFX			

標準品 標準品 納期がかかる場合があります。