



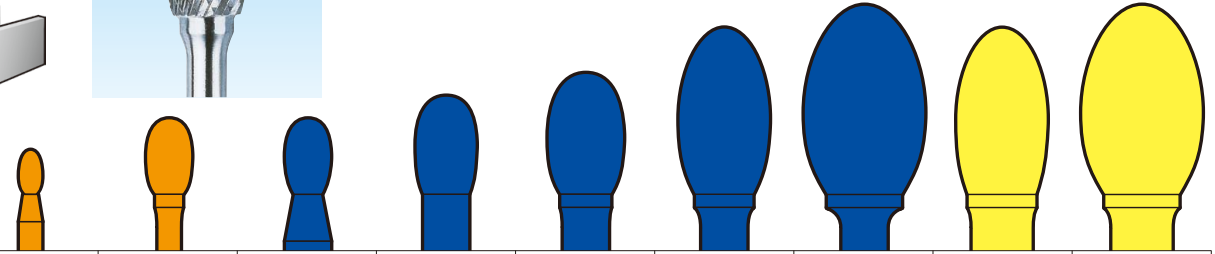

# E タマゴ

図面は原寸サイズです。


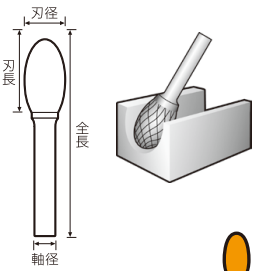


刃径(mm)	3	6	6	8	10	12	16	12	16
刃長(mm)	6	10	10	13	16	22	25	22	25
軸径(mm)	3	3	6	6	6	6	6	8	8
全長(mm)	38	42	50	58	60	67	70	67	70
sカット	TCBT5220	TCBT5240	—	TCBT5300	TCBT5500	TCBT5700	TCBT5800	TCBT5700-8	TCBT5800-8
kカット	—	—	—	TCBT5300K	TCBT5500K	TCBT5700K	—	—	—
dカット	TCBT5220D	TCBT5240D	TCBT5260D	TCBT5300D	TCBT5500D	TCBT5700D	TCBT5800D	TCBT5700D-8	TCBT5800D-8
d-maxカット	—	—	—	—	TCBTDX550	TCBTDX570	—	—	—
cカット	—	—	—	—	TCBT5500C	TCBT5700C	—	—	—

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

# F ツクシ

図面は原寸サイズです。

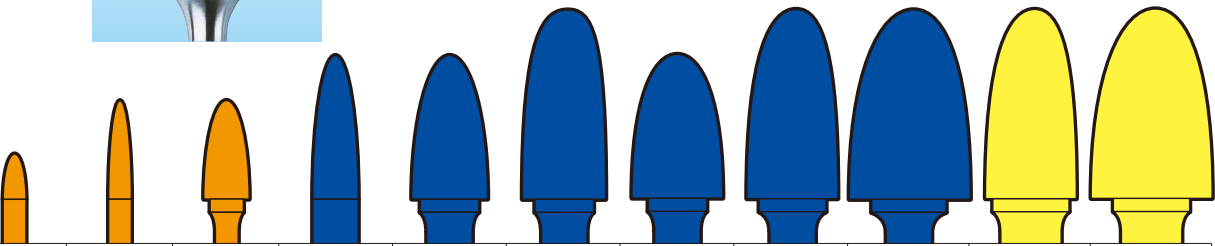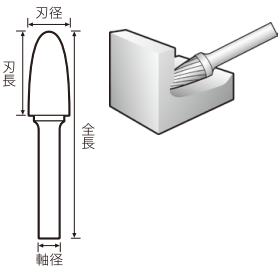

刃径(mm)	3	3	6	6	10	11	12	12	16	12	16
刃長(mm)	6	13	13	19	19	25	19	25	25	25	25
軸径(mm)	3	3	3	6	6	6	6	6	6	8	8
全長(mm)	38	38	45	50	65	70	65	70	70	70	70
sカット	TCBT9220	TCBT9200	TCBT9240	TCBT9400	TCBT9600	—	—	TCBT9700	TCBT9800-6	TCBT9700-8	TCBT9800
kカット	—	TCBT9200K	—	TCBT9400K	TCBT9600K	—	—	TCBT9700K	—	—	—
dカット	TCBT9220D	TCBT9200D	TCBT9240D	TCBT9400D	TCBT9600D	TCBT9650D	TCBT9730D	TCBT9700D	TCBT9800D-6	TCBT9700D-8	TCBT9800D
d-maxカット	—	—	—	—	TCBTDX960	—	—	TCBTDX970	TCBTDX980-6	TCBTDX970-8	TCBTDX980
cカット	—	—	—	TCBT9400C	TCBT9600C	—	—	TCBT9700C	—	—	—
aluカット	—	—	—	TCBTTA940	TCBTTA960	—	—	TCBTTA970	—	—	TCBTTA980

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番(入数:1本)です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

その他の製品  
NRS 超硬バー