


周辺ユニット

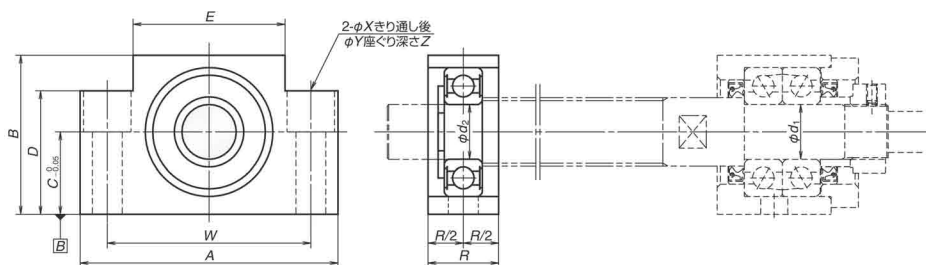

支持側サポートユニット (角形)

単位：mm

呼び番号	用途	d_2	A	B	C	D	E	R	座ぐり穴寸法				質量 (kg)
									W	X	Y	Z	
WBK08S-01	一般	6	52	32	17	26	25	15	38	6.6	11	12	0.15
WBK08S-01B	低形		62	31	15.5	31	—	16	46	9	14	18	0.2
WBK08S-01C	クリーン		52	32	17	26	25	15	38	6.6	11	12	0.15
WBK10S-01	一般	8	70	43	25	35	36	20	52	9	14	11	0.4
WBK10S-01C	クリーン												
WBK12S-01	一般	10	70	43	25	35	36	20	52	9	14	11	0.35
WBK12S-01B	低形			38	20	38	—					19	0.4
WBK12S-01C	クリーン			43	25	35	36					11	0.35
WBK12SF-01B	低形	12	62	31	15.5	31	—	18	46	—	—	18	0.2
WBK15S-01	一般	15	80	50	30	40	41	20	60	9	14	11	0.45
WBK15S-01B	低形			42	22	42	—					23	0.4
WBK15S-01C	クリーン			50	30	40	41					11	0.45
WBK15SF-01B	低形			70	38	20	38					—	18
WBK17S-01	一般	17	86	64	39	55	50	23	68	9	14	11	0.8
WBK20S-01	一般	20	95	58	30	45	56	26	75	11	17	15	0.8
WBK20SF-01B	低形		80	42	22	42	—	22	60			23	0.4
WBK25S-01W	一般	25	105	68	35	25	66	30	85	11	—	—	0.9
WBK25SF-01			95	58	30	45	56	22	75	11	17	15	0.55

備考 1. ベースへの取付けは B 面を基準に取り付けてください。