


クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ

ユニオンコネクタ

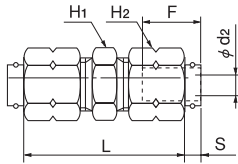


品番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	S (mm)	d2 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
UDC6	6	32.9	15	10.0	12.0	4.6	2.8	6.0	20.0
UDC10	10	36.2	17	15.0	17.0	4.2	5.7	23.0	39.0



ユニオンティー




品番	適用DKチューブサイズ (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	S (mm)	d2 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
UDT6	6	20.5	40.9	20.5	27.4	15	10.0	12.0	4.6	2.8	4.0	35.0
UDT10	10	27.1	54.2	27.1	36.9	17	14.0	17.0	4.2	5.7	18.5	81.5

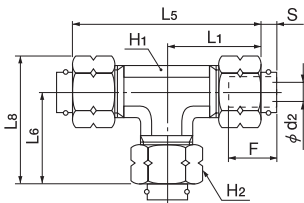

パネルタッチコネクタ (ニッケルめっき処理品)



品番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H4 二面幅 (mm)	S (mm)	d2 (mm)	T2 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
DUT6	6	44.9	15	10	12.0	17.0	4.6	2.8	11	18	2.0	5.5	45.0
DUT10	10	51.2	17	7.1	17.0	24.0	4.2	5.7	16	28	3.0	21.5	104.0

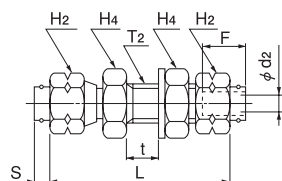

チューブ

クリーンチューブ

加工チューブ

プッシュコネクタ継手

クイックシール継手

クリーン継手ケミファイナット

竹のこ継手

制御切替・着脱シリーズ

治具・工具・付属品

技術資料

参考資料