


Metric series	Inch series
with cage	Full-complement roller
without inner ring	with inner ring
without seal	with seal
ミリ系	インチ系
保持器付き	総ころ
内輪なし	内輪付き
シールなし	シール付き

Roller Followers with Cage

保持器付ローラフォロア

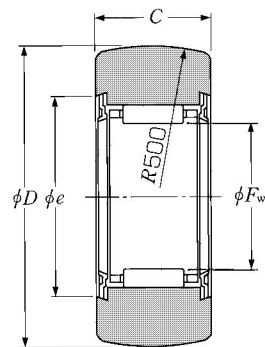

RNA22··LL type RNA22··XLL type

RNA22··LL形
RNA22··XLL形

RNA22··LL type RNA22··LL形

OD ¹⁾ 外径 mm D 0 -0.05	Roller Follower number 呼び番号		Dimensions 寸法 mm			Basic load ratings	
	Spherical outer rings 球面外輪	Cylindrical outer rings 円筒外輪	F_w	C	e	dynamic 基本動 定格荷重 C_r	static 基本静 定格荷重 C_{or}
						N kgf	
19	RNA22/6LL/3AS	RNA22/6XLL/3AS	10 +0.022 +0.013	11.8	16	4 550 460	4 250 435
24	RNA22/8LL/3AS	RNA22/8XLL/3AS	12 +0.027 +0.016	11.8	18	5 150 525	5 250 535
30	RNA2200LL/3AS	RNA2200XLL/3AS	14 +0.027 +0.016	13.8	20	7 550 770	9 000 915
32	RNA2201LL/3AS	RNA2201XLL/3AS	16 +0.027 +0.016	13.8	22	8 100 830	10 300 1 050
35	RNA2202LL/3AS	RNA2202XLL/3AS	20 +0.033 +0.020	13.8	26	9 850 1 010	14 100 1 440
40	RNA2203LL/3AS	RNA2203XLL/3AS	22 +0.033 +0.020	15.8	28	10 400 1 060	15 600 1 590
47	RNA2204LL/3AS	RNA2204XLL/3AS	25 +0.033 +0.020	17.8	33	16 900 1 730	22 900 2 340
52	RNA2205LL/3AS	RNA2205XLL/3AS	30 +0.033 +0.020	17.8	38	17 900 1 820	25 900 2 640
62	RNA2206LL/3AS	RNA2206XLL/3AS	35 +0.041 +0.025	19.8	43	21 400 2 190	34 500 3 500
72	RNA2207LL/3AS	RNA2207XLL/3AS	42 +0.041 +0.025	22.7	50	26 300 2 690	47 500 4 850
80	RNA2208LL/3AS	RNA2208XLL/3AS	48 +0.041 +0.025	22.7	57	28 400 2 900	55 000 5 600
85	RNA2209LL/3AS	RNA2209XLL/3AS	52 +0.049 +0.030	22.7	62	29 300 2 990	58 500 5 950
90	RNA2210LL/3AS	RNA2210XLL/3AS	58 +0.049 +0.030	22.7	68	31 000 3 200	66 000 6 700

Note:1. JIS Class 0 is the dimensional tolerance of the outside diameter D of the outer rings of the RNA22··XLL type whose outside surface form is cylindrical.

注1) 外径面が円筒であるRNA22··XLL形の外輪外径 D の許容差はJIS 0級である。