

B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(腐食性ガス)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ [木製基板15mm] Sタイプ [鉄製基板2.3mm]	
キャビネット板厚	扉1.6又は2.3mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	

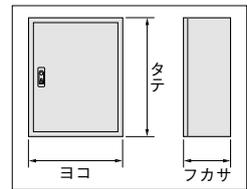

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ 300mm

単位/mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	一摺 入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名	記号		品名	記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B30-76-1		◎◎	S30-76-1		48,500	1	片扉	700	600	300	620	520	268	281	27.5	30.5
◎◎	B30-78-1		◎◎	S30-78-1		55,000	1	片扉	800	600	300	720	520	268	281	34.3	38.3
◎◎	B30-710-1		◎◎	S30-710-1		64,500	1	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	41.1	46.3
◎◎	B30-710-2		◎◎	S30-710-2		68,500	1	両扉	1,000	600	300	920	520	268	275	42.9	48.0
◎◎	B30-712-1		◎◎	S30-712-1		73,000	1	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	281	47.9	54.1
◎◎	B30-714-1		◎◎	S30-714-1		90,000	1	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	281	57.7	65.0
◎◎	B30-716-1		◎◎	S30-716-1		104,000	1	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	281	66.8	75.2
◎◎	B30-86-1		◎◎	S30-86-1		53,500	1	片扉	800	600	300	720	520	268	281	30.5	34.0
◎◎	B30-88-1		◎◎	S30-88-1		64,500	1	片扉	800	600	300	720	520	268	281	38.0	42.7
◎◎	B30-810-1		◎◎	S30-810-1		75,500	1	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	45.6	51.5
◎◎	B30-812-1		◎◎	S30-812-1		83,500	1	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	281	53.1	60.2
◎◎	B30-814-1		◎◎	S30-814-1		97,000	1	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	281	65.5	73.9
◎◎	B30-816-1		◎◎	S30-816-1		109,000	1	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	281	73.5	83.2
◎◎	B30-108-2		◎◎	S30-108-2		79,000	1	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	46.9	52.8
◎◎	B30-1010-2		◎◎	S30-1010-2		93,500	1	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	56.2	64.3
◎◎	B30-1012-2		◎◎	S30-1012-2		105,000	1	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	65.2	74.9
◎◎	B30-1014-2		◎◎	S30-1014-2		118,000	1	両扉	1,400	800	300	1,320	720	268	275	79.6	90.8
◎◎	B30-1016-2		◎◎	S30-1016-2		129,000	1	両扉	1,600	800	300	1,520	720	260	275	90.5	103.4
◎◎	B30-128-2		◎◎	S30-128-2		85,500	1	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	54.4	61.5
◎◎	B30-1210-2		◎◎	S30-1210-2		105,000	1	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	65.1	74.8
◎◎	B30-1212-2		◎◎	S30-1212-2		122,000	1	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	75.5	87.1
◎◎	B30-1214-2		◎◎	S30-1214-2		139,000	1	両扉	1,400	800	300	1,320	720	268	275	91.5	105.1
◎◎	B30-1216-2		◎◎	S30-1216-2		154,000	1	両扉	1,600	800	300	1,520	720	260	275	103.8	119.4
◎◎	B30-1410-2		◎◎	S30-1410-2		118,000	1	両扉	1,400	1,000	300	1,320	920	268	275	78.7	90.0

フカサ 350mm

◎◎	B35-44		◎◎	S35-44		30,000	1	片扉	400	400	350	320	320	318	331	14.7	15.7
◎◎	B35-45		◎◎	S35-45		34,000	1	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	B35-54		◎◎	S35-54		34,000	1	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	B35-55		◎◎	S35-55		39,000	1	片扉	500	400	350	420	320	318	331	20.0	21.7
◎◎	B35-56		◎◎	S35-56		42,500	1	片扉	600	400	350	520	320	318	331	22.8	24.9
◎◎	B35-65		◎◎	S35-65		42,500	1	片扉	600	500	350	520	420	318	331	22.8	24.9
◎◎	B35-710-1		◎◎	S35-710-1		80,000	1	片扉	700	1,000	350	620	920	318	325	43.3	48.4
◎◎	B35-710-2		◎◎	S35-710-2		83,500	1	両扉	700	1,000	350	620	920	318	325	45.0	50.2
◎◎	B35-712-1		◎◎	S35-712-1		90,000	1	片扉	1,200	600	350	1,120	520	268	281	50.3	56.5
◎◎	B35-714-1		◎◎	S35-714-1		100,000	1	片扉	1,400	600	350	1,320	520	268	281	60.4	67.7

フカサ 400mm

◎◎	B40-44		◎◎	S40-44		41,000	1	片扉	400	400	400	320	320	368	381	15.8	16.8
◎◎	B40-45		◎◎	S40-45		44,500	1	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.3	19.7
◎◎	B40-54		◎◎	S40-54		44,500	1	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.4	19.7
◎◎	B40-55		◎◎	S40-55		49,500	1	片扉	500	400	400	420	320	368	381	21.3	23.0
◎◎	B40-56		◎◎	S40-56		53,500	1	片扉	600	400	400	520	320	368	381	24.2	26.3
◎◎	B40-65		◎◎	S40-65		53,500	1	片扉	600	500	400	520	420	368	381	24.3	26.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B30-76-1→B30-76-1Cとなります。