


豊富な機種により幅広いニーズに対応する
盤用キャビネット！

- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取付けが可能です。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
- 扉の取外し等施工性が優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)

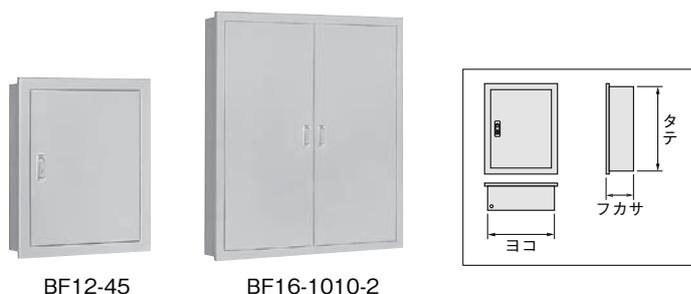

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	BFタイプ [木製基板15mm] SFタイプ [鉄製基板2.3mm]	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	

オプション

BP21 基板用レール (686頁)
(取付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。)

BP21 パネル用レール (685頁)

BX-R 配線支持レール (693頁)

※扉の機器取付可能質量 (686頁)

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ **100mm**

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		1 ヲコ円 標準価格	一梱 入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
◎	◎	BF10-23		◎	◎	SF10-23		9,700	2コ	片扉	200	300	100	120	220	70	81	4.9	5.2
◎	◎	BF10-2535		◎	◎	SF10-2535		10,500	2コ	片扉	250	350	100	170	270	70	81	6.3	6.8
◎	◎	BF10-255		◎	◎	SF10-255		11,500	2コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	8.3	9.1
◎	◎	BF10-256		◎	◎	SF10-256		13,500	2コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	9.7	12.1
◎	◎	BF10-33		◎	◎	SF10-33		10,500	2コ	片扉	300	300	100	220	220	68	81	6.4	6.9
◎	◎	BF10-35		◎	◎	SF10-35		14,500	1コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.5	10.4
◎	◎	BF10-43		◎	◎	SF10-43		12,500	2コ	片扉	400	300	100	320	220	68	81	8.0	8.7
◎	◎	BF10-44		◎	◎	SF10-44		15,500	2コ	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	10.8
◎	◎	BF10-45		◎	◎	SF10-45		17,500	1コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.7	13.0
◎	◎	BF10-46		◎	◎	SF10-46		19,500	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.6	15.2
◎	◎	BF10-55		◎	◎	SF10-55		24,000	1コ	片扉	500	500	100	420	420	68	81	13.9	15.6
◎	◎	BF10-57		◎	◎	SF10-57		31,000	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.4	20.8

フカサ **120mm**

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		1 ヲコ円 標準価格	一梱 入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
◎	◎	BF12-23		◎	◎	SF12-23		10,500	2コ	片扉	200	300	120	120	220	90	101	5.1	5.4
③	③	BF12-253		③	③	SF12-253		10,500	2コ	片扉	250	300	120	170	220	90	101	5.9	6.3
◎	◎	BF12-2535		◎	◎	SF12-2535		11,500	2コ	〃	〃	350	〃	〃	270	〃	〃	6.6	7.1
◎	◎	BF12-33		◎	◎	SF12-33		11,500	2コ	片扉	300	300	120	220	220	88	101	6.7	7.2
◎	◎	BF12-34		◎	◎	SF12-34		13,500	2コ	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.3	9.0
◎	◎	BF12-35		◎	◎	SF12-35		16,500	1コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.9	10.8
◎	◎	BF12-36		◎	◎	SF12-36		20,500	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	11.5	12.6
◎	◎	BF12-38		◎	◎	SF12-38		24,000	1コ	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	14.6	16.1
◎	◎	BF12-310		◎	◎	SF12-310		30,000	1コ	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	17.9	19.8
◎	◎	BF12-357		③	③	SF12-357		23,500	1コ	片扉	350	700	120	270	620	88	101	14.5	16.1
③	◎	BF12-358		③	③	SF12-358		25,500	1コ	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	16.3	18.1
③	③	BF12-359		③	③	SF12-359		28,000	1コ	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	18.0	20.1
③	③	BF12-3510		③	③	SF12-3510		32,000	1コ	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	19.9	22.2
③	③	BF12-3511		③	③	SF12-3511		36,000	1コ	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	21.6	24.2
③	③	BF12-3512		③	③	SF12-3512		41,000	1コ	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	23.4	26.2
③	③	BF12-3513		③	③	SF12-3513		44,500	1コ	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	25.1	28.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】BF10-23→BF10-23Cとなります。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクト用
(小型F/A用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
パーティネット