


# RAV 板厚2.3 RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)



## 水切構造、防塵・防水パッキン付、板厚2.3mmの頑丈キャビネット!

- ボデー、扉共に板厚2.3mmの鋼板製です。
- 左右連結が可能です。
- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200)

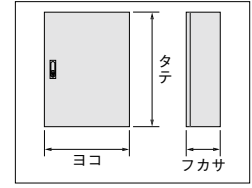

RAV20-45

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
取付基板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉 2.3mm ボデー 2.3mm	
ハンドル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)	
扉形式	片扉	

### オプション

- BP17 水抜きキャップ(673頁)
- FCX-Z5AS アースパーセット(727頁)
- BP12-M 検針窓(丸形)(668頁)

### 関連商品

- CRV CRV形コントロールボックス(75頁)

屋内・屋外兼用 **IP54**  
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工F25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工F22-90B

フカサ **200mm**

単位/mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	③	RAV20-45	32,000	1	400	500	200	320	420	180	18.6
◎	③	RAV20-54	32,000	1	500	400	〃	420	320	〃	18.5
◎	③	RAV20-55	36,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	22.1
◎	③	RAV20-56	41,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	25.6
◎	◎	RAV20-57	44,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	29.2
◎	③	RAV20-65	41,000	1	600	500	〃	520	420	〃	25.5
◎	③	RAV20-66	46,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	29.7
◎	③	RAV20-67	48,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	33.8
◎	③	RAV20-68	55,500	1	〃	800	〃	〃	720	〃	37.9
◎	③	RAV20-610	63,000	1	〃	1,000	〃	〃	920	174	46.6
◎	③	RAV20-78	58,500	1	700	800	〃	620	720	180	43.0
◎	③	RAV20-710	64,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	174	52.8

フカサ **250mm**

納期区分		品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	③	RAV25-45	36,000	1	400	500	250	320	420	230	20.2
◎	③	RAV25-54	36,000	1	500	400	〃	420	320	〃	20.1
◎	③	RAV25-55	39,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	23.9
◎	③	RAV25-56	42,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	27.6
◎	③	RAV25-57	46,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	31.4
◎	③	RAV25-65	42,500	1	600	500	〃	520	420	〃	27.5
◎	③	RAV25-66	48,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	31.8
◎	③	RAV25-67	51,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	36.1
◎	③	RAV25-68	60,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	40.4
◎	③	RAV25-610	64,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	224	49.4
◎	③	RAV25-76	53,500	1	700	600	〃	620	520	230	36.0
◎	③	RAV25-78	63,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	45.7
◎	③	RAV25-79	64,500	1	〃	900	〃	〃	820	〃	50.5
◎	③	RAV25-710	66,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	224	55.8
◎	③	RAV25-712	82,000	1	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	65.4
◎	③	RAV25-714	93,500	1	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	73.6
◎	③	RAV25-716	112,000	1	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	83.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

【ご注意】 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】RAV20-45→RAV20-45Cとなります。