

W-A ウインドウキャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP54
(カテゴリー2)

CA
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(腐蝕アルカリ性)
120h

RoHS


粉体塗装

水切構造、防塵・防水パッキン付の大型窓付キャビネット！

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。



W20-34A

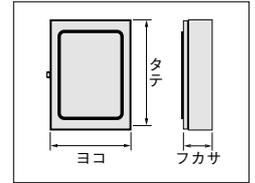

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉

関連商品

SW-N ステンレスウインドウキャビネット (291頁)

屋内・屋外兼用 **IP54**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

フカサ **200mm**

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	W20-34A	30,000	1	300	400	200	220	320	210	310	182	9.2
◎	W20-44A	33,000	1	400	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	11.4
◎	W20-45A	37,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	13.6
◎	W20-46A	41,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	510	〃	15.9
◎	W20-54A	37,000	1	500	400	〃	420	320	410	310	〃	13.6
◎	W20-55A	41,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	16.3
◎	W20-56A	42,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	510	〃	19.0
◎	W20-68A	64,500	1	600	800	〃	520	720	460	610	〃	28.3

◎注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

OW-A ウインドウキャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(腐蝕アルカリ性)
120h

RoHS


粉体塗装

水切構造、防塵・防水パッキン付の大型窓付キャビネット！

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。



OW20-46A

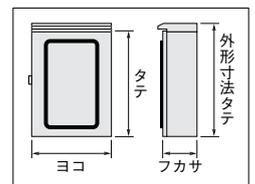

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉

関連商品

SOW ステンレスウインドウキャビネット (291頁)

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

●屋根付 フカサ **200mm**

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸 法				外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ				
◎	OW20-34A	35,000	1	300	400	200	430	220	320	210	310	182	10.3		
◎	OW20-44A	37,000	1	400	〃	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	12.8		
◎	OW20-45A	42,500	1	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	15.0		
◎	OW20-46A	45,500	1	〃	600	〃	630	〃	520	〃	510	〃	17.2		
◎	OW20-54A	42,500	1	500	400	〃	430	420	320	410	310	〃	15.2		
◎	OW20-55A	45,500	1	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	17.9		
◎	OW20-56A	46,500	1	〃	600	〃	630	〃	520	〃	510	〃	20.6		
◎	OW20-68A	68,500	1	600	800	〃	830	520	720	460	610	〃	30.1		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット