

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(硫酸アルカリ)
120h

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装


水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット！

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200)
- フカサ120mm・160mm・200mmタイプに、木製基板付が標準在庫品として用意しています。
- 屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)	
扉 形 式	片扉又は両扉	



OR20-57

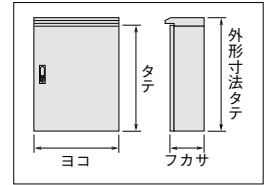

OR25-106-2

オプション

BP17 水抜きキャップ (673頁)

関連商品

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット (293~295頁)

屋外用 IP44

●屋根付

フカサ 120mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		1 ヨコ 標準価格 円	一 梱 入 数	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR	ORB	
◎	OR12-33	◎	ORB12-33		14,000	2コ	片扉	300	300	120	330	220	220	102	89	7.1	6.3	
◎	OR12-34	◎	ORB12-34		14,500	2コ	”	400	”	”	430	”	320	”	”	8.7	7.9	
◎	OR12-35	◎	ORB12-35		16,500	1コ	”	500	”	”	530	”	420	”	”	10.3	9.3	
◎	OR12-36	◎	ORB12-36		19,500	1コ	”	600	”	”	630	”	520	”	”	12.0	10.4	
◎	OR12-43	◎	ORB12-43		14,500	2コ	”	400	300	”	330	320	220	”	”	8.9	8.1	
◎	OR12-44	◎	ORB12-44		17,500	1コ	”	400	”	”	430	”	320	”	”	11.0	9.8	
◎	OR12-45	◎	ORB12-45		19,500	1コ	”	500	”	”	530	”	420	”	”	13.0	11.6	
◎	OR12-46	◎	ORB12-46		21,500	1コ	”	600	”	”	630	”	520	”	”	15.1	13.3	
◎	OR12-47	◎	ORB12-47		25,500	1コ	”	700	”	”	730	”	620	”	”	17.1	15.0	
◎	OR12-48	◎	ORB12-48		29,000	1コ	”	800	”	”	830	”	720	”	”	19.2	16.8	
◎	OR12-49	◎	ORB12-49		37,000	1コ	”	900	”	”	930	”	820	”	”	21.3	18.2	
◎	OR12-53	◎	ORB12-53		18,500	1コ	”	500	300	”	330	420	220	”	”	10.8	9.8	
◎	OR12-54	◎	ORB12-54		21,500	1コ	”	400	”	”	430	”	320	”	”	13.3	11.8	
◎	OR12-55	◎	ORB12-55		27,500	1コ	”	500	”	”	530	”	420	”	”	15.7	13.8	
◎	OR12-56	◎	ORB12-56		32,000	1コ	”	600	”	”	630	”	520	”	”	18.2	15.9	
◎	OR12-57	◎	ORB12-57		36,000	1コ	”	700	”	”	730	”	620	”	”	20.7	17.9	
◎	OR12-58	◎	ORB12-58		40,000	1コ	”	800	”	”	830	”	720	”	”	23.3	20.0	
◎	OR12-64	◎	ORB12-64		27,500	1コ	”	600	400	”	430	520	320	”	”	15.6	13.8	
◎	OR12-65	◎	ORB12-65		32,000	1コ	”	500	”	”	530	”	420	”	”	18.5	16.1	
◎	OR12-66	◎	ORB12-66		39,000	1コ	”	600	”	”	630	”	520	”	”	21.4	18.5	
◎	OR12-67	◎	ORB12-67		41,000	1コ	”	700	”	”	730	”	620	”	”	24.3	20.9	
◎	OR12-68	◎	ORB12-68		42,500	1コ	”	800	”	”	830	”	720	”	”	27.2	23.3	
◎	OR12-610	◎	ORB12-610		50,500	1コ	”	1,000	”	”	1,030	”	920	96	”	33.6	28.2	
◎	OR12-612	◎	ORB12-612		55,500	1コ	”	1,200	”	”	1,230	”	1,120	”	”	39.7	33.1	
◎	OR12-78-1	◎	ORB12-78-1		44,500	1コ	”	700	800	”	830	620	720	102	”	32.3	26.6	
◎	OR12-710-1	◎	ORB12-710-1		48,500	1コ	”	1,000	”	”	1,030	”	920	96	”	38.5	32.1	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

【注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの低いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご注文ください。
価格は同価格です。【例】OR12-33→OR12-33Cとなります。