

# OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
保護等級  
IP44

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(海水噴霧)  
1000h

塗装性能  
(酸・アルカリ)  
120h

RoHS


低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応

レーザー  
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗IF25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗IF22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200)	
扉 形 式	片扉又は両扉	

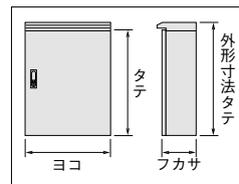

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗IF25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗IF22-90B

## ●屋根付

フカサ 200mm

単位 / mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR
◎	OR20-812-1	◎	ORB20-812-1		75,500	1	片扉	800	1,200	200	1,230	720	1,120	176	169	55.0	46.3	
◎	OR20-812-2	◎	ORB20-812-2		79,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	56.3	47.5	
◎	OR20-813-2	◎	ORB20-813-2		83,500	1	〃	〃	1,300	〃	1,330	〃	1,220	〃	〃	60.5	53.9	
◎	OR20-814-1	◎	ORB20-814-1		83,500	1	片扉	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	61.5	51.2	
◎	OR20-816-1	◎	ORB20-816-1		104,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	69.3	57.6	
◎	OR20-96-2	◎	ORB20-96-2		57,000	1	両扉	900	600	〃	630	820	520	182	〃	34.3	29.8	
◎	OR20-98-2	◎	ORB20-98-2		64,000	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	43.4	37.3	
◎	OR20-910-2	◎	ORB20-910-2		73,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	53.1	44.8	
◎	OR20-106-2	◎	ORB20-106-2		68,500	1	〃	1,000	600	〃	630	920	520	176	〃	38.5	33.1	
◎	OR20-107-2	◎	ORB20-107-2		70,000	1	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	42.6	36.7	
◎	OR20-108-2	◎	ORB20-108-2		72,000	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	48.4	41.1	
◎	OR20-1010-2	◎	ORB20-1010-2		83,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	〃	58.3	49.1	
◎	OR20-1012-2	◎	ORB20-1012-2		93,500	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	68.2	57.2	
◎	OR20-1014-2	◎	ORB20-1014-2		107,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	76.5	63.5	
◎	OR20-1016-2	◎	ORB20-1016-2		127,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	86.3	71.5	
◎	OR20-128-2	◎	ORB20-128-2		83,500	1	〃	1,200	800	〃	830	1,120	720	176	〃	56.9	48.1	
◎	OR20-1210-2	◎	ORB20-1210-2		95,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	〃	68.5	57.5	
◎	OR20-1212-2	◎	ORB20-1212-2		111,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	80.2	66.9	
◎	OR20-1214-2	◎	ORB20-1214-2		129,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	90.0	74.4	
◎	OR20-1216-2	◎	ORB20-1216-2		140,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	101.5	83.7	
◎	OR20-1410-2	◎	ORB20-1410-2		111,000	1	〃	1,400	1,000	〃	1,030	1,320	920	176	169	77.1	64.2	
◎	OR20-1412-2	◎	ORB20-1412-2		129,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	90.3	74.7	
◎	OR20-1414-2	◎	ORB20-1414-2		146,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	103.5	85.5	
◎	OR20-1416-2	◎	ORB20-1416-2		164,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	116.8	95.9	

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。

フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	OR25-45	34,000	1	片扉	400	500	250	530	320	420	232	16.2	
◎	OR25-46	37,000	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	18.6	
◎	OR25-54	34,000	1	〃	500	400	〃	430	420	320	〃	16.5	
◎	OR25-55	37,000	1	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	19.3	
◎	OR25-56	38,000	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	22.1	
◎	OR25-57	46,500	1	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	24.9	
◎	OR25-58	51,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	27.7	
◎	OR25-59	53,500	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	30.5	
◎	OR25-65	39,000	1	〃	600	500	〃	530	520	420	〃	22.3	
◎	OR25-66	46,500	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	25.5	
◎	OR25-67	51,500	1	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	28.8	
◎	OR25-68	55,000	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	32.0	
◎	OR25-69	60,000	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	35.2	
◎	OR25-610	62,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	226	38.9	
◎	OR25-612	70,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	45.4	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◎注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例] OR20-812-1→OR20-812-1Cとなります。