

CRV 板厚2.3 CRV形コントロールボックス (水切、防塵・防水構造)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP55
(カテゴリー2)

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(耐アルカリ性)
120h

RoHS

レーザー
穴加工

粉体塗装

※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。


キャッチクリップ付で水切、防塵・防水構造、
板厚2.3mmの頑丈なコントロールボックス！

●特に塵埃の多い所、水の飛散するところに適しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IF25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデー2.3mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



CRV35-56

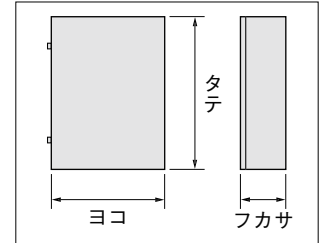

屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IF25-70B

※水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。

単位/mm

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CRV20-45	35,000	1	400	500	200	320	420	180	18.4
◎	CRV20-54	35,000	1	500	400	〃	420	320	〃	18.4
◎	CRV20-55	39,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	21.9
◎	CRV20-56	45,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	25.5
◎	CRV20-57	52,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	29.0
◎	CRV20-65	43,500	1	600	500	〃	520	420	〃	25.6
◎	CRV20-66	50,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	29.5
◎	CRV20-67	56,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	33.8
◎	CRV20-68	63,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	37.8
◎	CRV20-610	71,000	1	〃	1,000	〃	〃	920	174	45.9
◎	CRV20-78	68,500	1	700	800	〃	620	720	180	42.9
◎	CRV20-710	80,000	1	〃	1,000	〃	〃	920	174	52.1

フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CRV25-45	39,500	1	400	500	250	320	420	230	20.1
◎	CRV25-54	39,500	1	500	400	〃	420	320	〃	20.1
◎	CRV25-55	43,500	1	〃	500	〃	〃	420	〃	23.8
◎	CRV25-56	50,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	27.6
◎	CRV25-57	56,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	31.3
◎	CRV25-65	47,000	1	600	500	〃	520	420	〃	27.5
◎	CRV25-66	54,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	31.5
◎	CRV25-67	61,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	36.0
◎	CRV25-68	66,500	1	〃	800	〃	〃	720	〃	40.2
◎	CRV25-610	75,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	224	48.7
◎	CRV25-78	73,000	1	700	800	〃	620	720	230	45.8
◎	CRV25-710	83,500	1	〃	1,000	〃	〃	920	224	55.3

フカサ 350mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CRV35-45	43,500	1	400	500	350	320	420	330	23.3
◎	CRV35-54	43,500	1	500	400	〃	420	320	〃	23.4
◎	CRV35-55	47,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	27.4
◎	CRV35-56	54,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	31.5
◎	CRV35-57	61,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	35.6
◎	CRV35-65	52,000	1	600	500	〃	520	420	〃	31.8
◎	CRV35-66	59,500	1	〃	600	〃	〃	520	〃	36.1
◎	CRV35-67	64,500	1	〃	700	〃	〃	620	〃	41.0
◎	CRV35-68	71,000	1	〃	800	〃	〃	720	〃	45.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

【注意】 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット